



Kabelbeskyttelse, materiale PP

- Helawrap HWPP

Helawrap benyttes for å bunte og beskytte kabler innen elektrisk industri, skapbygging, maskinproduksjon og bilindustri, der bevegelse og vibrasjon er et faktum.

Helawrap i 25 meters lengder er tidsbesparende løsning for industrielle applikasjoner.

Helawrap i praktiske 2-meters lengder er spesielt velegnet for husholdnings- og kontorapplikasjoner. Den setter en stopper for kabelkaos i PC- TV- Hi-Fi kabler m.m.

Egenskaper og fordeler


- Ideell løsning for samling, beskyttelse, montering og føring av kabler
- Rask og enkel å bruke
- God slitestyrke
- Kan fjernes og settes på igjen
- Tilgjengelig i flere farger og størrelser
- Et hendig monteringsverktøy er alltid inkludert i pakken

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-60°C til +110°C, kortvarig +140°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

Helawrap i flammehemmende polyamid 6 står omtalt i vår Industrikatalog.

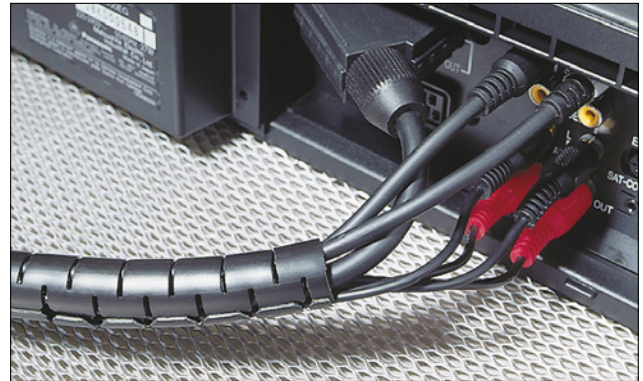

Komplett utvalg for hjem- og kontorapplikasjoner.



Helawrap, den raske og enkle løsningen for å rydde opp i kabelkaos, tilgjengelig i 2 størrelser og 3 farger.



 
Legg en eller flere kabler i monteringsverktøyet.



Plasser monteringsverktøyet i enden av Helawrap kabelbeskyttelse.



Trekk deretter ganske enkelt monteringsverktøyet gjennom Helawrap.



Kabelbeskyttelse, materiale PP

- Helawrap HWPP

TYPE	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Mont. verktøy	El.nr.	Art.nr.
HWPP8	9	Grå (GY)	25 m	HAT8	-	161-64102
	9	Hvit (WH)	25 m	HAT8	-	161-64104
	9	Sort (BK)	25 m	HAT8	13 452 35	161-64101
	9	Sølv (SR)	25 m	HAT8	13 452 24	161-64103
HWPP16	16	Grå (GY)	25 m	HAT16	13 452 56	161-64202
	16	Hvit (WH)	25 m	HAT16	13 453 96	161-64207
	16	Sort (BK)	25 m	HAT16	13 452 36	161-64201
	16	Sølv (SR)	25 m	HAT16	-	161-64203
HWPP20	21	Grå (GY)	25 m	HAT20	13 452 57	161-64302
	21	Hvit (WH)	25 m	HAT20	13 453 97	161-64304
	21	Sort (BK)	25 m	HAT20	13 452 37	161-64301
	21	Sølv (SR)	25 m	HAT20	-	161-64303
HWPP25	27	Grå (GY)	25 m	HAT25	13 452 58	161-64402
	27	Hvit (WH)	25 m	HAT25	13 453 98	161-64407
	27	Sort (BK)	25 m	HAT25	13 452 38	161-64401
	27	Sølv (SR)	25 m	HAT25	13 452 27	161-64403
HWPP30	32	Grå (GY)	25 m	HAT30	-	161-64502
	32	Hvit (WH)	25 m	HAT30	13 453 99	161-64504
	32	Sort (BK)	25 m	HAT30	13 452 39	161-64501
	32	Sølv (SR)	25 m	HAT30	13 452 28	161-64503

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Bunte Ø max.	Farge	Lengde (L)	Mont. verktøy	El.nr.	Art.nr.
HWPP16L2	16	Grå (GY)	2 m	HAT16	13 453 91	161-64205
	16	Sort (BK)	2 m	HAT16	13 453 81	161-64204
	16	Sølv (SR)	2 m	HAT16	13 453 86	161-64206
HWPP25L2	27	Grå (GY)	2 m	HAT25	13 453 93	161-64405
	27	Sort (BK)	2 m	HAT25	13 453 83	161-64404
	27	Sølv (SR)	2 m	HAT25	13 453 88	161-64406

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.