


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 マグネットキャッチ MC0083D

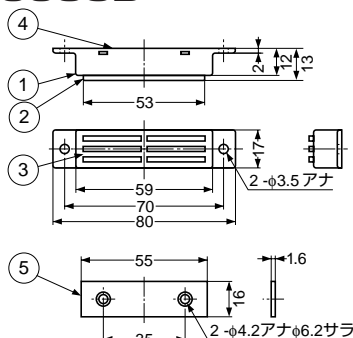


■注意

吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき
②	ヨーク	鋼	ニッケルめっき
③	磁石	フェライト	-
④	底蓋	アルミ合金	アルマイト処理
⑤	受座	鋼	-

注文コード	品番	吸着力	質量	1箱	1カートン	¥定価	
G 140-058-067	MC0083D	98N	10kgf	63g	20ヶ	200ヶ	280/1ヶ

マグネットキャッチ ジャイアント 33

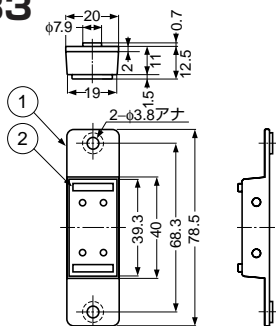

■注意


- 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
- 受座は別途お客様でご用意ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	プラスチック	ブラック
②	ヨーク	鋼	有色クロメート処理

注文コード	品番	吸着力	質量	1箱	1カートン	¥定価	
140-055-090	GIA33	81.3N	8.3kgf	42g	20ヶ	1,000ヶ	3,000/1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ランプ印 マグネットキャッチ MC0083

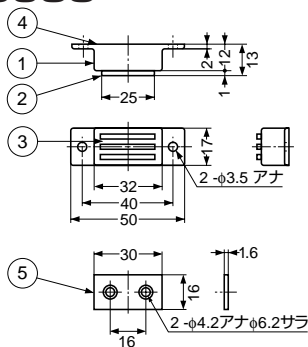

■特長

同形状で耐熱仕様のMC0083HP型もあります (P.217)。


■注意

吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	黄銅(真鍮)	ニッケルめっき
②	ヨーク	鋼	ニッケルめっき
③	磁石	フェライト	-
④	底蓋	アルミ合金	アルマイト処理
⑤	受座	鋼	ニッケルめっき

注文コード	品番	吸着力	質量	1箱	1カートン	¥定価	
G 140-058-068	MC0083	68.6N	7.0kgf	32g	40ヶ	400ヶ	170/1ヶ

マグネットキャッチ TC-42型

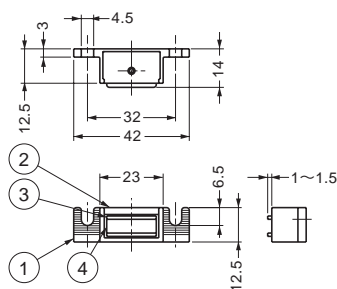

■特長

ネジを先に取り付けることができるため、生産効率が上がります。

■注意

吸着力にはバラつきがあります。現品でご確認ください。

■別売品

受座SP0207 (P.237)

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ABS樹脂	ホワイト、ブラック、グレー
②	上蓋	ABS樹脂	ホワイト、ブラック、グレー
③	ヨーク	鋼	有色クロメート処理
④	磁石	フェライト	-

注文コード	品番	色	吸着力	質量	1箱	1カートン	¥定価	
G 140-050-350	TC-42W	ホワイト	34.3N	3.5kgf	10g	80ヶ	1,600ヶ	100/1ヶ
▶ 140-400-003	TC-42B	ブラック	34.3N	3.5kgf	10g	80ヶ	1,600ヶ	110/1ヶ
G 140-050-333	TC-42G	グレー	34.3N	3.5kgf	10g	80ヶ	1,600ヶ	90/1ヶ