




## 2-delige bevestigingsbanden met lamelvoet en schotel

### • Lamelvoet FT5


Eenvoudig fixeren van bekabeling, leidingwerk en slangen in de automobielenindustrie, vliegtuigen, witgoed, machines, schakel- en besturingskasten, werktuigen enzovoort.

### Hoofdkenmerken


- 2-delige bevestigingsband met lamelvoet
- sluitkop kan in de juiste positie worden gebracht
- eenvoudig te monteren, zonder gereedschap
- schotel vangt krachten uit diverse richtingen op en beschermt tegen het binnendringen van vocht en vuil
- lamelvoet kan worden gebruikt voor verschillende plaatdikten
- ook geschikt voor slobgaten met schroefdraad

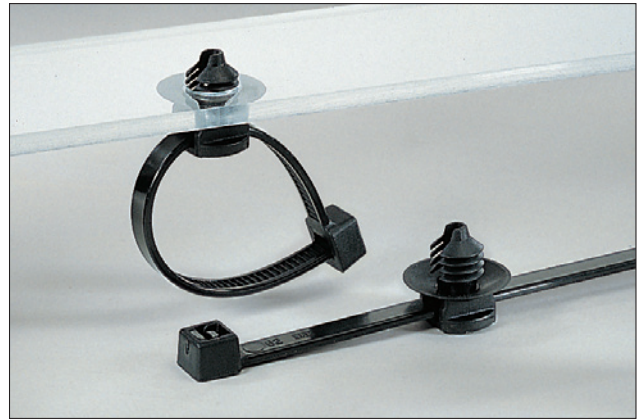


De lamelvoet is ook toepasbaar in slobgaten.

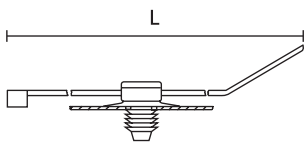

Bevestigingsband met lamelvoet

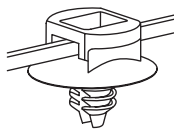

T30RFT5

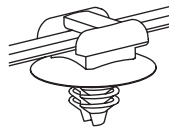

T50SOSFT5SD

Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Schotel Ø	Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T30RFT5	3,6	150,0	34,0	135	16,0	4,5 - 5,0	0,7 - 3,0	PA46	PA46	150-55948
	3,6	150,0	34,0	135	16,0	4,5 - 5,0	0,7 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-55850
T50SOSFT5	4,6	150,0	31,0	225	16,0	4,5 - 5,0	0,7 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-06200
T50SOSFT5SD	4,6	150,0	35,0	225	16,0	4,5 - 5,0	0,7 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-00432
T50RFT5	4,6	200,0	45,0	225	16,0	4,5 - 5,0	0,7 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-00025


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




### 2-delige bevestigingsbanden met lamelvoet en schotel

- Lamelvoet FT6


Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.

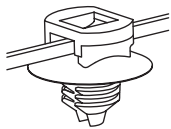


T18RFT6

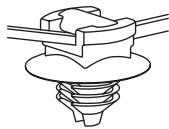


T30RFT6SD

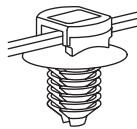

T30RFT6LG

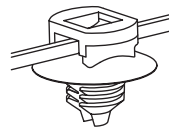

T50SFT6LG1SD

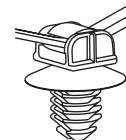

T50RFT6LGSD-HEX


TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Schotel Ø	Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T18RFT6	2,5	100,0	20,0	80	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66	PA66	150-09110
T30RFT6SD	3,6	148,0	35,0	135	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-52690
T30RFT6	3,6	150,0	34,0	135	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-77950
T30RFT6LG	3,6	150,0	35,0	135	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 6,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-31090
T50SFT6LG1SD	4,6	160,0	30,0	225	16,0	6,5 - 7,0	0,6 - 6,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-00154
T50RFT6LG	4,6	200,0	44,0	225	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 6,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-31091
T50RFT6LGSD-HEX	4,6	200,0	45,0	225	16,0	6,25 - 6,75	0,7 - 5,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-00399
T50ROSFT6SD	4,6	200,0	45,0	225	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA46	PA46	156-00085
	4,6	200,0	45,0	225	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66HS	PA66HIR	156-05902
T50RFT6	4,6	200,0	45,0	225	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66HS	PA66	150-77941
	4,6	200,0	45,0	225	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA46	PA46	150-77938
T50ROSFT6	4,6	200,0	45,0	225	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-00076
T80IFT6LG	4,6	300,0	81,0	355	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 6,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-31096
T80LFT6	4,6	390,0	108,0	355	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-77934
T50RDHFT6	4,7	210,0	19,0	225	16,0	6,4 - 7,1	0,8 - 3,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-77936

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




### 2-delige bevestigingsbanden met lamelvoet en schotel


- Lamelvoet FT7 - FT10

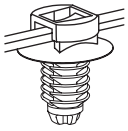


T50IFT7

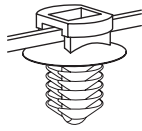


T50RFT8

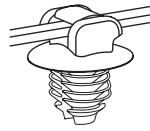

T50RFT8GSD

 

T120IFT9

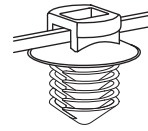


T50RFT10

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Schotel Ø	Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T40RFT8GSD	4,0	180,0	40,0	180	16,0	8,0 - 8,5	1,5 - 4,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-00104
T50RFT7	4,6	200,0	44,0	225	16,0	6,5 - 7,0	0,8 - 7,0	PA66HS	PA66HS	111-85871
T50RFT8GSD	4,6	200,0	45,0	225	16,0	8,0 - 8,5	1,5 - 4,0	PA66HS	PA66HIRHS	133-00034
T50RFT8	4,6	200,0	45,0	225	16,0	7,7 - 8,0	0,8 - 6,0	PA66HS	PA66HS	111-85880
T50RFT8GSD	4,6	200,0	45,0	225	16,0	8,0 - 8,5	1,5 - 4,0	PA46	PA46	156-00235
T50RFT10	4,6	200,0	45,0	225	18,0	9,7 - 10,0	0,8 - 5,0	PA66HS	PA66HS	111-85810
T50ROSFT10	4,6	200,0	45,0	225	18,0	9,7 - 10,0	0,8 - 5,0	PA66HS	PA66HS	156-00120
T50IFT7	4,6	300,0	81,0	225	16,0	6,5 - 7,0	0,8 - 7,0	PA66HS	PA66HS	150-00700
T120IFT9	7,6	300,0	75,0	535	20,0	9,0 - 10,6	5,0 - 11,0	PA66HIR(S)	PA66HIR(S)	156-00200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

- 2-delige bevestigingsbanden met lamelvoet en schotel, voor ovale gaten

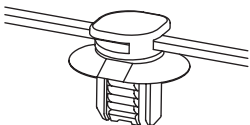

T50ROS1DOP

Materiaalspecificatie zie pagina 30.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Schotel Ø	Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Materiaal bundelband	Materiaal voetdeel	Artikelnr.
T50ROS-1DOP62x122	4,6	200,0	45,0	225	12,0 x 21,0	6,2 x 12,2	0,6 - 6,0	PA66HS	PA66HIRHS	156-05908

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.