

INSTA-Klemme, 6mm, Gr. 2,5 PE, L, L

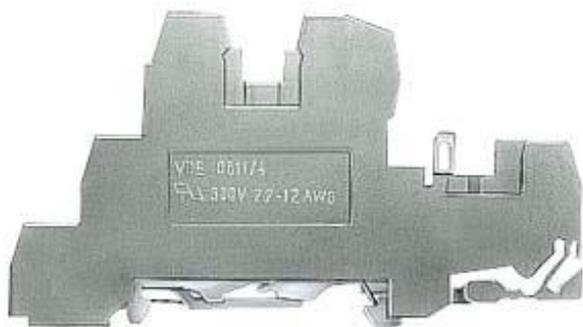


Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	6 mm
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	24 A
Erscheinungsbild	
Farbe / des Isolierkörpers	schwarz
Produktdetails	
Produktausstattung	
• N-Funktion	Nein

<ul style="list-style-type: none"> • N-Trennschlitten 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • PE-Funktion 	Ja
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • erforderlich / Abschlussplatte 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Prüftrenner 	Nein

Anzahl

Anzahl der Potenziale	3
-----------------------	---

Anschlüsse

Abisolierlänge	11 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
<ul style="list-style-type: none"> • mit Aderendbearbeitung / minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • mit Aderendbearbeitung / maximal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Aderendbearbeitung / minimal 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • ohne Aderendbearbeitung / maximal 	2,5 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	0,5 N·m
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	0,5 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 	Schraubanschluss
<ul style="list-style-type: none"> • 2 	Schraubanschluss
Position / der Anschlussklemme	seitlich

Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	42,5 mm
Länge	87 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	55 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 UR	 EG-Konf.	Sonstige	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA1011-3JF16>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WA1011-3JF16>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA1011-3JF16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>