




REACH RoHS

Die Rollenserie D75 (Rollendurchmesser 75 mm) besitzt ein robustes Metallgehäuse und eine Rolle, die mit 60 kg belastbar ist. Die Bockrolle D75 verfügt über eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung. Dadurch kann sie in der Nut eines Profils montiert werden.

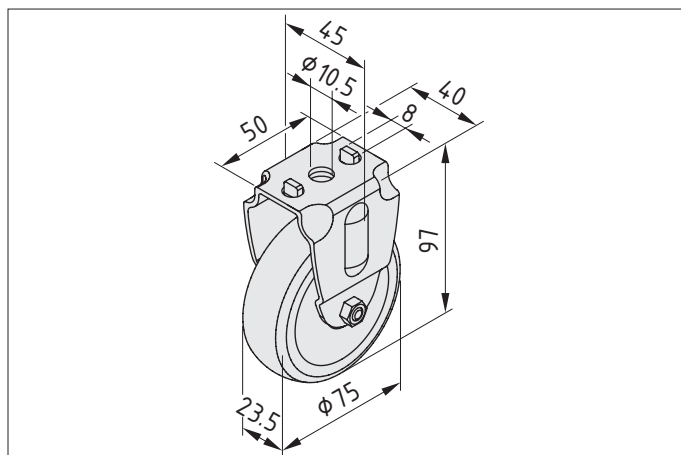

Lieferumfang

Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
Radachse kugellagert,
Verdrehsicherung,
Fadenschutz,
Bereifung TPE, 80 Sh A, grau

Technischer Hinweis

[0.0.420.12](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.420.12
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	260,0 g
Tragfähigkeit	60 kg/Rolle

Zubehör