


# B 221304 PC-V0 7024



Bocube  
Gehäuse, Polycarbonat UL 94 V0, einfarbig

Best.-Nr.: 96015244

Farbton	Graphitgrau
Farbe der Gehäusegruppe	Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage
Schutzart	IP 66/IP 67 DIN EN 60529
Gehäusematerial	ABS oder PC UL 94 V0 (Material geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C), geschäumte Dichtung; Details siehe Technische Informationen
	Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

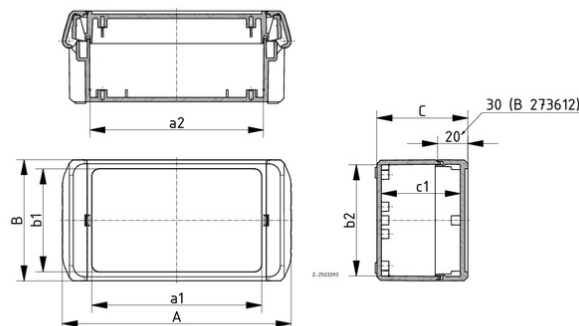

A	231 mm
B	125 mm
C	40 mm
a1	192 mm
a2	194,6 mm
b1	113 mm
b2	118,8 mm
c1	32 mm

Technische Zeichnungen	3D-Produktdaten im STEP-Format: <a href="#">Anmeldung erforderlich</a> Katalogzeichnung im DXF-Format: <a href="#">96015244_B-221304-PC-V0-7024.dxf</a> (3.8 MB) Katalogzeichnung im PDF-Format: <a href="#">96015244_B-221304-PC-V0-7024.pdf</a> (252 KB) Grundzeichnung für Bearbeitungen: <a href="#">96015244_B-221304-PC-V0-7024-G.dxf</a> (3.0 MB)
Kapiteldownload	<a href="#">Bocube_DE.pdf</a> (330 KB) <a href="#">Highlights_Bocube.pdf</a> (3.8 MB)

\* = Lieferbar auf Anfrage.