

## MERKMALE

- Schlagfestes Thermoplast
- Geformte Gewinde
- Beständig gegen die meisten Chemikalien, Öle und Fette
- Mattschwarz
- Temperaturbereich: -20 bis +110 °C.
- Kein Absplittern oder Rissen

## Schwarzer Kugel-Klemmknopf von RS Pro, M10

RS Best.-Nr. 702-7784



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. Knöpfe mit Innengewinde: M4 RS [7027796](#)), M5 RS [7027790](#)), M6 RS [7027787](#)), M8 RS [7027800](#)), M8 RS [7027780](#)), M10 RS [7027784](#)), M12 RS [7027793](#)).

## Allgemeine


<b>Gewinde</b>	M10
<b>Knopfform</b>	Kugel
<b>Montageart</b>	Gewindebohrung
<b>Gehäusematerial</b>	Schlagfestes Thermoplast
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Oberfläche</b>	Matte Oberfläche
<b>Anwendung</b>	Hebel und Griffe, Möbel, Geräte, Werkzeuge, Maschinenvorrichtungen

## Mechanische

<b>Gewindedurchmesser</b>	10mm
<b>Knopfdurchmesser</b>	45mm
<b>Lochdurchmesser</b>	18mm
<b>Lochlänge</b>	43mm

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	EN61340
-----------------------------------	---------

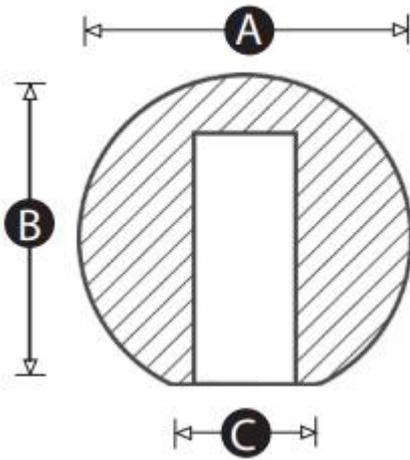

Part No.	A	B	C	Thread size
7027796	15	14	10	M4
7027790	20	19	10	M5
7027787	25	23	13	M6
7027800	32	30	14	M8
7027780	38	36	18	M8
7027784	45	43	18	M10
7027793	50	49	19	M12