




Selvlukkende beskyttelsesslange

• Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In anvendes i forbindelse med produktion af industrielle maskiner, elektronik og elektroteknik. Twist-In kan leveres i praktiske 2 eller 5 meters længde perfekt til brug der hjemme eller på kontoret.

Egenskaber og fordele

- Selvlukkende produceret i polyester
- Høj modstandskraft overfor mekaniske påvirkninger
- Ideel til eftermontage
- Let og nem installation
- Tillader inspektion og vedligehold
- Få størrelser til mange forskellige applikationer

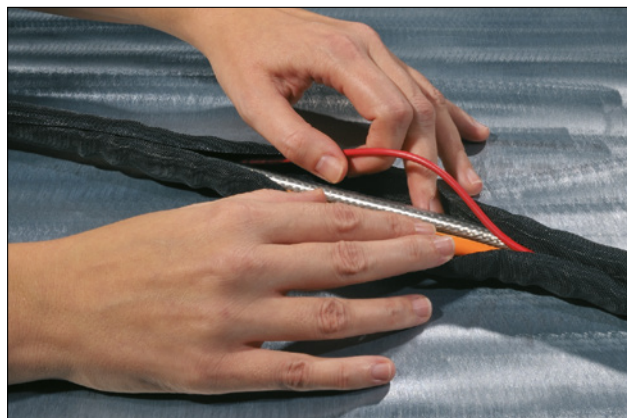

Helagaine Twist-In giver let og hurtig adgang til at inspicere samt udskifte kabler eller ledninger.

For at undgå flosser, kan strømpeflexen skæres med HSGO værktøjet, se side 180.

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-70 °C til +125 °C
Smeltepunkt	+255 °C
Brændbarhed	lht. FMVSS-302, Selvlukkende



Twist-in fremstillet af flammehæmmende polyester kan findes i produkt kataloget.



For mere info!



Twist-In i pose for mindre installationer.

TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
Twist-In 05	4	5	Sort (BK)	150 m	4031026404219	170-01000
Twist-In 08	5	8	Sort (BK)	100 m	4031026404226	170-01001
Twist-In 13	10	13	Sort (BK)	50 m	4031026404233	170-01002
Twist-In 19	16	19	Sort (BK)	25 m	4031026404257	170-01004
Twist-In 25	19	25	Sort (BK)	25 m	4031026404264	170-01005
Twist-In 29	25	29	Sort (BK)	15 m	4031026404271	170-01006
Twist-In 32	29	32	Sort (BK)	15 m	4031026404288	170-01007
Twist-In 38	32	38	Sort (BK)	15 m	4031026404295	170-01008
Twist-In 50	38	50	Sort (BK)	15 m	4031026442006	170-01010

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
Twist-In 05	4	5	Sort (BK)	5 m	4031026453897	170-01011
Twist-In 08	5	8	Sort (BK)	5 m	4031026453903	170-01012
Twist-In 13	10	13	Sort (BK)	5 m	4031026453910	170-01013
Twist-In 19	16	19	Sort (BK)	2 m	4031026453927	170-01014
Twist-In 25	19	25	Sort (BK)	2 m	4031026453934	170-01015
Twist-In 29	25	29	Sort (BK)	2 m	4031026453941	170-01016
Twist-In 32	29	32	Sort (BK)	2 m	4031026453958	170-01017
Twist-In 38	32	38	Sort (BK)	2 m	4031026453965	170-01018

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.