


Fiche de Données Produit Product Data Sheet

28 rue Fernand Pelloutier
92110 Clichy – France
Tel : 01 47 15 54 54
commercial@orbitec.fr

180911 – DVRC 010 / DRIVER 230VAC 200-350 mA 80W LED

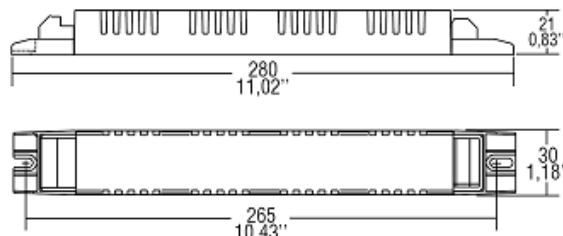

Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics

Volt input (V)	220-240 AC 30-270 DC
Frequence (Hz)	50/60
Volt output (VDC)	30-270
Intensité (mA)	200-350
Watt Max (W)	10-80
Variable/Dimmable	Non/No
Type :	Courant constant Constant current
Facteur de puissance Power factor	0.95

Données Commerciales / Commercial data

Code ORBITEC/ORBITEC Code	180911
Référence ORBITEC ORBITEC reference	DVRC 010
Désignation ORBITEC ORBITEC description	Convertisseur Driver

Données de Fabrication / Manufacturing Data

Marque/Brand	ORBITEC
--------------	---------

Réglementation / Standards

Conformité CE Compliance	Oui / Yes
Conformité EMC EMC compliance	Oui / Yes
SELV	Non / No

Caractéristiques Générales/General Characteristics

Pour lampe / For bulb :	LED
Technologie/Technology	Electronique / Electronic
Couleur/Color	Blanc / White
IP	20
Classe/Class	I
Temp. ambiante Ambiant temp.	-25° / + 50°C
Protections :	Oui / Yes

Caractéristiques Dimensionnelles / Dimensions

Longueur/Length (mm)	280
Largeur / width(mm)	30
Hauteur/Height (mm)	21
Poids/Weight (g)	140

Données Logistiques / Logistic data

Unité Consommateur Consumer Unit	1 pc
Conditionnement/Pack quantity	72 pcs

10/06/2025

Réglage de l'intensité par micro-interrupteurs
Settable by dip-switches

Pout W	Vout DC	Iout mA
54	30...270	200
56,5	30...270	210
59	30...270	220
62	30...270	230
64,5	30...270	240
67,5	30...270	250
70	30...270	260
72,5	30...270	270
75,5	30...270	280
78	30...270	290
80	30...266	300
80	30...258	310
80	30...250	320
80	30...242	330
80	30...235	340
80	30...228	350

