

MERKMALE

- Zugentlastungen
- Zusätzlicher Halt durch Hülse
- Schwarzes biegsames PVC (VX329)

Schwarze 22-mm-PVC-Kabeltülle von RS Pro für maximale Kabeltülle 18 mm Kabeldurchmesser

RS Best.-Nr. 543-282



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die RS Pro 543-282 ist eine PVC-ummantelt Kabeltülle für Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 6,4 mm. Er wurde für den Einsatz in elektrischen Anlagen mit 2,4 mm dicken Paneelen entwickelt.

Allgemeine

Tüllentyp	Rund
Werkstoff	PVC
Farbe	Schwarz
Anwendung	Kabelmanagement, Zum Einführen von Kabeln in Kabelkanal oder Platten, Sichern eines Kabels und Verhindern von potenzielles Abrieb an den Kabelummanteln, Büroschreibtische an Abzweigdosen


Mechanische

Maximale Plattenstärke	2.4mm
Plattenlochdurchmesser	9.5mm
Maximaler Kabeldurchmesser	6.4mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Großer Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis 130 °C.
Minimale Betriebstemperatur	-40°C
Maximale Betriebstemperatur	+130°C

Zulassungen

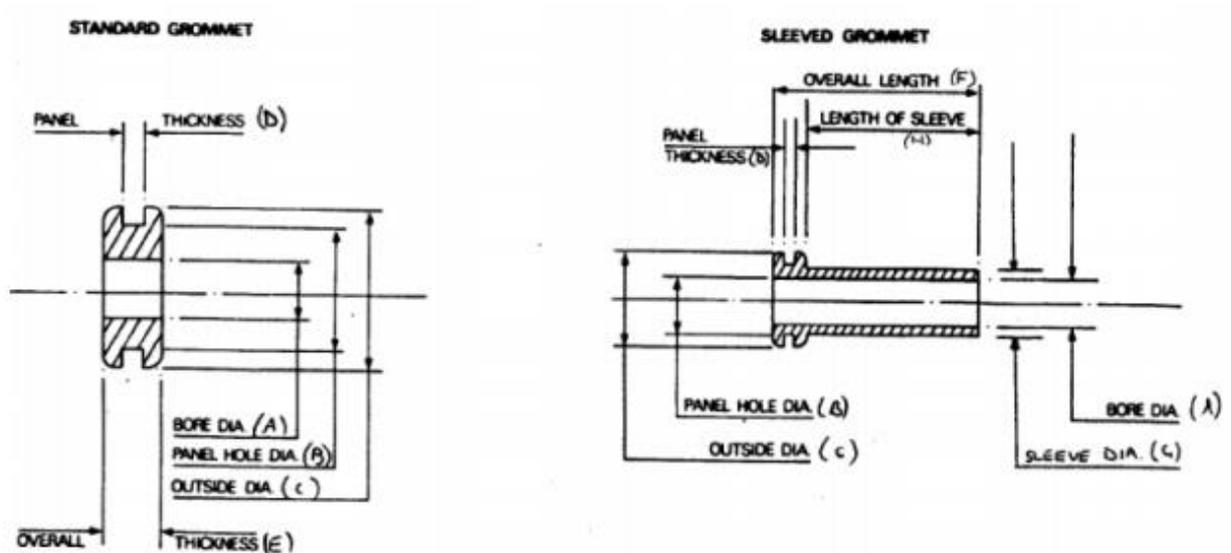

Stock No.	A	B	C	D	E	F	G	H
543197	3.96	6.35	9.52	1.6	6.35	-	-	-
543204	6.35	9.52	14.27	1.6	6.35	-	-	-
543210	9.52	12.70	17.44	1.6	7.13	-	-	-
543282	6.35	9.52	14.27	2.4	-	23.1	7.9	14.3

RS Stock No: 543-282