

DATEN

Independent 75

Maximale Freiheit beim Lötén mit den multifunktionellen ERSA Gaslöt-Sets



Abb.: Independent 75 Profi Set

Netzunabhängige Gaslötpower bis 75 Watt stufenlos regelbar. Komfortable Piezo-Zündung. Betrieb mit Feuerzeuggas.

Mobile Power - wo immer sie wollen! Leistungsstark, mit umfangreicher Ausstattung in höchster Qualität, klein, handlich und dazu noch praktisch verpackt. Dieses Gaslöt-Set läßt keine Wünsche offen! Der ergonomische, antistatische Gaslötkolben mit Piezo-Zündung ist ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten - besonders dann, wenn die Stromversorgung fehlt.

Mit seiner stufenlos regelbaren Leistung von 15-75 Watt (verglichen mit elektrischen LötKolben) lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 500°C erreichen. Betrieben wird der Independent 75 mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas.

Das Independent 75 „Basic Set“ im praktischen Transport-Etui enthält einen GaslötKolben mit montierter Katalysator-Lötspitze, eine Ersatzlötspitze und einen Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm. Im Independent 75 „Profi Set“ sind

zusätzlich zur Basic Set-Ausstattung zwei weitere Lötspitzen enthalten. Damit lassen sich nahezu alle Lötaufgaben bewältigen. Ein Glühmesser zum Formen und Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse und ein Reflektorblech zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen und zum Löten von SMD-Komponenten, sowie eine Flammdüse zum Mikroschweißen komplettieren dieses Set und eröffnen verschiedenste Einsatzmöglichkeiten.



ERSA-Programm

Lötwerkzeuge

- NEW DIMENSION
- PROFI-LINE
- IR-Rework
- CLEAN-AIR

Lötmaschinen

Wellenlötssysteme

- ETS-Serie
- EWS-Serie
- N-Wave-Serie
- Solution

Reflowlötssysteme

- Hotflow 3
- Hotflow 5
- Hotflow 7
- Hotflow 9
- Hotflow 11
- ERS 250

Selektivlötssysteme

- EAS-Serie
- Multiflow
- Versaflow
- Versaflow Compact
- Versaflow High Speed
- Place & Solder

Inspektionssysteme

- ERSASCOPE
- ImageDoc Software

Seminare & Service

- Know-how Seminare
- In-House Schulungen
- Lötversuche
- Montage und Wartung
- Prozessberatung

DATEN

Independent 75

Maximale Freiheit beim Löten mit den multifunktionellen ERSA Gaslöt-Sets



Originalgröße

Technische Daten:

Leistung: 15 - 75 W
Anheizzeit: ca. 30 s auf 183°C
Lötspitzentemp.: ca. 500°C max.
Gewicht: 73 g
Zündung: Piezo-Zünder
Betrieb mit Butangas

Bestelldaten:

0G07400141 Gaslötset Independent 75 „Profi Set“



bestehend aus:

0G070KN GaslötKolben Independent 75 mit Spitze 0G072KN
2,4 mm, meißelförmig
0G072CN Lötspitze 1,0 mm, meißelförmig
0G072AN Lötspitze 3,2 mm, meißelförmig
0G072VN Lötspitze 4,8 mm, meißelförmig
0G072BE Flammdüse
0G072HE Heißgasdüse
0G072MN Glühmesser
0G072RE Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
0A20 Ablagebügel
0006 Reinigungsschwamm
0G156 Schwammbehälter

Bestelldaten:

0G07400041 Gaslötset Independent 75 „Basic Set“




bestehend aus:


0G070KN GaslötKolben Independent 75 mit Spitze 0G072KN
2,4 mm, meißelförmig
0G072CN Lötspitze 1,0 mm meißelförmig
0A20 Ablagebügel
0006 Reinigungsschwamm
0G156 Schwammbehälter

Zubehör:


0G 806 K Gaskartusche, 65 ml

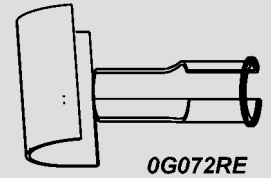

0G072RE

 


0G072HE

 


0G072MN



 
0G072BE




0G072VN

 

0G072AN

 

0G072KN

 

0G072CN

ERSA GmbH
Otto-Schoott-Straße 3-7
Postfach 1261
97862 Wertheim/Germany
Tel: +49(0)9342/800-0
Fax: +49(0)9342/800-250
e-mail: info@ersa.de
http://www.ersa.de

A Kurtz Company