



Randbescherming voor plaatdoorsneden

- **Flexiform randbescherming**


Flexiform-randbescherming wordt gebruikt om door gaten gevoerde bekabeling of leidingwerk te beschermen.

Hoofdkenmerken

- zeer flexibel
- gemakkelijk te monteren, zonder lijm
- uitstekend bestand tegen hoge temperaturen en de meeste chemicaliën
- goed sluitend profiel, fraaie afwerking



Optimale bescherming van kabels en leidingen langs scherpe randen.

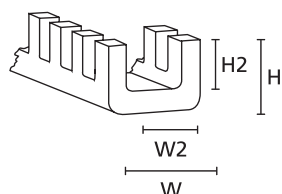

Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +80 °C, met tussenpozen +120 °C (gedurende 200 h)
Brandbaarheid	UL94 HB



TYPE	Plaatdikte	Breedte (W)	Breedte (W2)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
G51PA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	naturel (NA)	251-10109
G51PB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	naturel (NA)	251-10209
G51PC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	naturel (NA)	251-10309
G51PAA	3,30 - 4,80	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	naturel (NA)	251-10009
G51PD	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	naturel (NA)	251-10409
G51PE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	naturel (NA)	251-10509
G51PF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	naturel (NA)	251-10609
G51PG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	naturel (NA)	251-10709
G51PH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	naturel (NA)	251-10809

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Flexiform-randbescherming is niet zelfklevend en daarom niet geschikt voor buitenliggende randen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.