


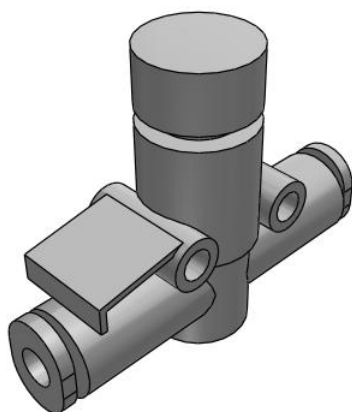


En ligne - AS*2FG-A AS2002FG-04A

Fiche technique

General series information

 
- Acier inox 303
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 12 mm
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable*

Spécifications standards

Taille du corps	200 (1/8 Standard)
Diam. ext. de tube utilisable.	04 (ø4)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Matériau de tube compatible	Nylon, polyamide souple, polyuréthane, FEP, PFA
Poids	0.006 Kg

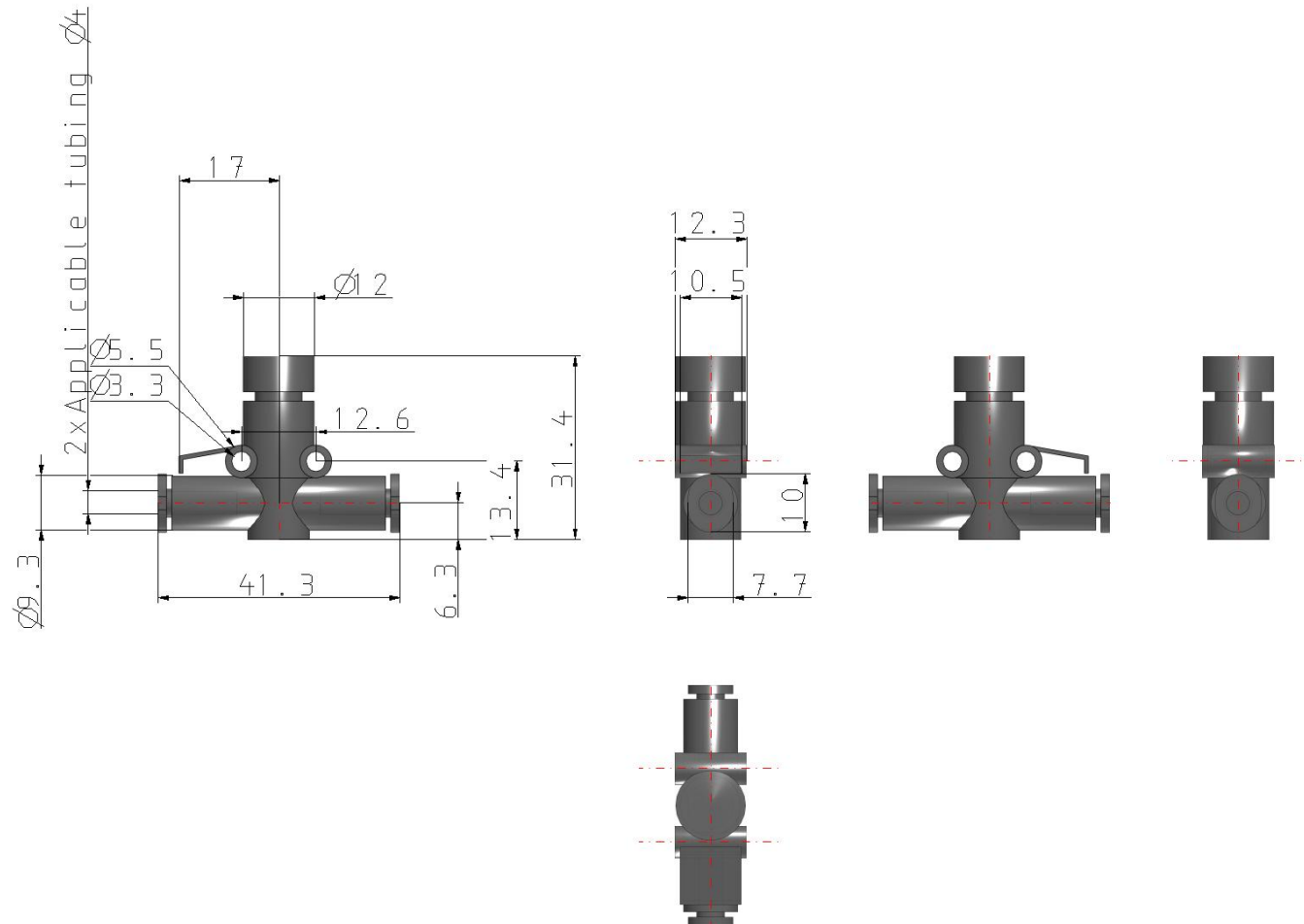

Constructions

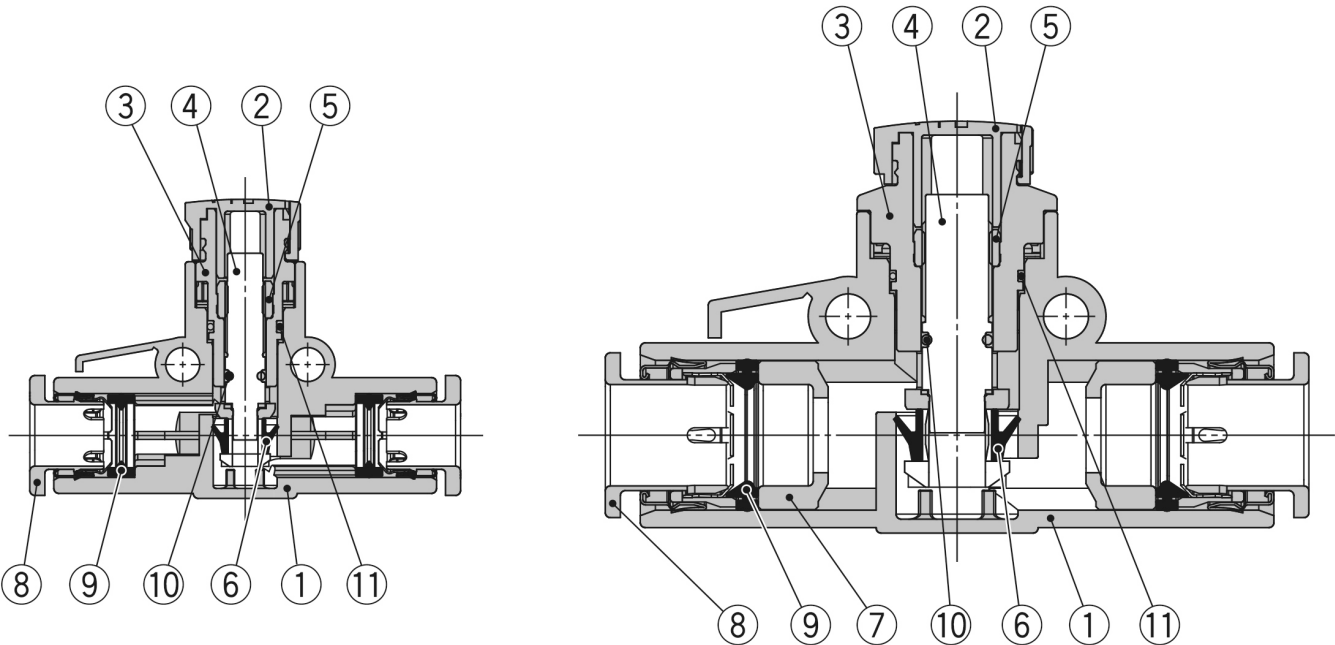

Nomenclature

N°	Description	Matériau	Note
1	Corps A	PBT	
2	Bouton de réglage	POM	
3	Corps B	PBT	
4	Vis	PBT	
5	Guide	Acier inoxydable 303	
6	Joint en U	HNBR	
7	Entretoise	PBT	
8	Cassette	—	
9	Joint	NBR	
10	Joint torique	NBR	
11	Joint torique	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[AS-A_in-line_FR.pdf](#)