



# 315系列 - 标准品

亚洲标准

亚洲, 意大利, 南美洲


- 超高流量
- 低连接力
- 单手操作

315系列接头轻便, 操作简单, 结实耐用。该系列针对不同的联接方式提供了宽广的产品范围。同时也包括防反冲公接头。母接头以及公接头零件上的外螺纹预涂螺纹密封胶。



## 技术资料

有效通径 .....	7.5 毫米 (5/16")
流量 .....	1950 升/分钟 (68.9 CFM)
最大工作压力 .....	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力 .....	140 巴 (2030 PSI)
温度范围 .....	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头材料 .....	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料 .....	镀锌淬硬钢
连接力 .....	73.5 N
可替换 .....	Nitto Kohki 20/30/40, Daisen 23 SF/SOF, Rectus 13, Prevost OSG/ORG 08, Hansen CHS 03 F

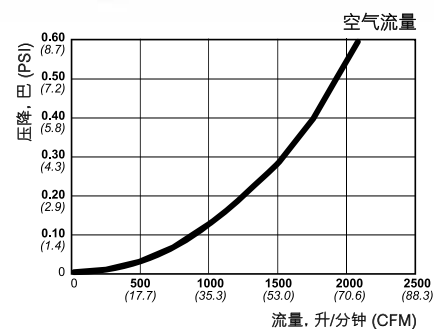

头母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 315 1002	6.3 mm (1/4")
	10 315 1043	7 mm (9/32")
	10 315 1004	10 mm (3/8")
	10 315 1005	13 mm (1/2")
	10 315 1152	R 1/4"
	10 315 1154	R 3/8"
	10 315 1155	R 1/2"
	10 315 1452	NPT 1/4"
	10 315 1454	NPT 3/8"
	10 315 1455	NPT 1/2"
	10 315 1102	Rc 1/4"
	10 315 1104	Rc 3/8"
	10 315 1105	Rc 1/2"
	10 315 1402	NPT 1/4"
	10 315 1404	NPT 3/8"
	10 315 1405	NPT 1/2"
	10 315 1058	5 x 8 mm
	10 315 1060	6.5 x 10 mm
	10 315 1062	8 x 12 mm
	10 315 1066	11 x 16 mm

公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 315 5001	5 mm (3/16")
	10 315 5002	6.3 mm (1/4")
	10 315 5043	7 mm (9/32")
	10 315 5004	10 mm (3/8")
	10 315 5005	13 mm (1/2")
	10 315 5151	R 1/8"
	10 315 5152	R 1/4"
	10 315 5154	R 3/8"
	10 315 5155	R 1/2"
	10 315 5452	NPT 1/4"
	10 315 5454	NPT 3/8"
	10 315 5455	NPT 1/2"
		10 315 8068
10 315 8070		6.5 x 10 mm
10 315 8072		8 x 12 mm

螺纹接套	零配件编号	连接尺寸
	10 315 5101	Rc 1/8"
	10 315 5102	Rc 1/4"
	10 315 5104	Rc 3/8"
	10 315 5105	Rc 1/2"
	10 315 5402	NPT 1/4"
	10 315 5404	NPT 3/8"
	10 315 5405	NPT 1/2"
	10 315 5058	5 x 8 mm
	10 315 5060	6.5 x 10 mm
	10 315 5062	8 x 12 mm
	10 315 5066	11 x 16 mm
	10 315 5085	6.5 x 10 mm
	10 315 5086	8 x 12 mm

防反冲公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 315 8012	6.3 mm (1/4")
	10 315 8013	7 mm (9/32")
	10 315 8014	10 mm (3/8")
	10 315 8015	13 mm (1/2")
	10 315 8152	R 1/4"
	10 315 8154	R 3/8"
	10 315 8452	NPT 1/4"
	10 315 8102	Rc 1/4"
	10 315 8402	NPT 1/4"
	10 315 8068	5 x 8 mm
	10 315 8070	6.5 x 10 mm
	10 315 8072	8 x 12 mm

在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。