


ボールバルブ QH-1/4

部品番号: 9541

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.

負圧での使用可

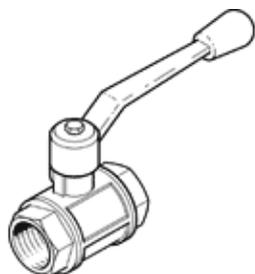

データシート

特長	値
バルブ機能	2/2ピステープル
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
操作方法	手動操作
取付方法	ライン設備
標準流量	3,400 l/min
オリフィス径	10 mm
周囲温度	-20 ... 180 °C
Material housing	真鍮
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア 水
シール	ソフトシール
構造	ボールバルブ
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)