

特点

- 不锈钢 304 扳钮闩锁和挂钩
- 可调拉闩锁
- 抛光表面
- 手动操作且易于使用的扳钮和紧固件夹
- 用过中心紧固件拉闩锁

RS Pro 锁

RS 库存号: 3399-195



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 不锈钢扳钮门锁适用于需要耐腐蚀性的各种应用，如食品容器和船舶设备。可用选项：**665-9948-不锈钢 304 搭扣锁** **665-9945-钢、镀锌搭扣锁**搭扣锁是一种机械紧固件，也称为中心紧固件、拉紧门锁和快速释放紧固件，在锁定时提供安全且易于紧固。独特的凸轮作用设计使搭扣锁坚固可靠，快速释放功能意味着可以快速打开。选择扳钮门锁时，您需要考虑它将承受的最大负载，因为每个门锁和挂钩设计用于提供最大负载。RS PRO 具有各种不锈钢和钢扳钮门锁和门门锁，以适合大型或 小尺寸应用包括高强度门锁，可锁定，可调和不可调选项。

[339-9218.](#) - 不锈钢可调拉门锁，长 75 mm ， 宽 26.5 mm ， 深度 16.5 mm

[339-9195.](#) - 不锈钢可调拉门锁，长 180 mm ， 宽 60 mm ， 深 27 mm

一般规格


材料	不锈钢
表面	抛光
可锁定	是的
应用	箱和容器，外壳，工业机械，食品容器和航海设备，轻型应用

机械规格

尺寸	100mm x 60mm x 27mm
深度	27mm
长度	180mm
宽度	60mm

认证

合规性 / 认证	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007
----------	--

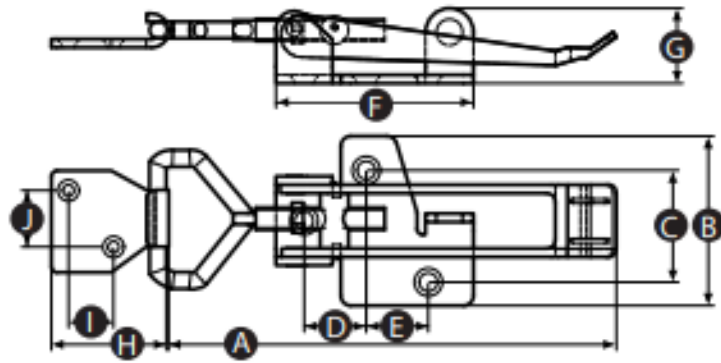

Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3399195	159-185	60	34	22	22	70	27	40	16	20