



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Large Rolling Tool Box



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten


Bezeichnung	Large Rolling Tool Box
Artikelnummer	6100001672
GTIN/EAN	4262403285781
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Slowenien
Lieferumfang:	▪ Large Rolling Tool Box ▪ Tool Tray

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Hohe Belastbarkeit & Sicherheit**
Bis zu 113 kg Traglast - Abschließbar per Safety Lock - optional mit Vorhängeschlössern
- **Flexibel & mobil**
Aluminiumschienen als Andockpunkt, stapelbar per Klickmechanismus, dank Cubingkonzept als mobiler Arbeitsplatz nutzbar
- **Maximale Kompatibilität**
Voll kompatibel mit den Produktlinien L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick und L-BOXX Baseline
- **Durchdachtes Design**
Teleskopgriff für rückschonenden Transport, integriertes Zusatzfach für langstielige Werkzeuge, flexible Unterteilung durch Einhängeliste

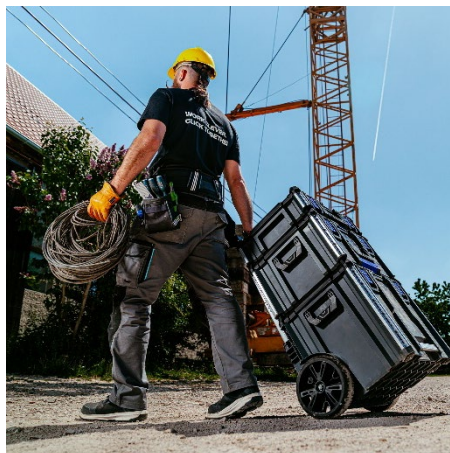

Farbe / Material

Farbe

RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5002 Ultramarinblau

Material

① Deckel	PP
② Boden	PP
③ Tool Tray	PP
④ Tragegriffe	2K - ABS und TPE
⑤ Verschlusschnapper	ABS
⑥ Metallschiene	AL
⑦ Teleskopgriff	AL
⑧ Räder	2K - ABS und TPE 243 mm

Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	531 mm
Höhe	476 mm

Innenmaße

Breite	400 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	419 mm

Volumen 77 l

Eigengewicht 10,8 kg

Belastbarkeit Deckel 100 kg

Traglast Aluschiene 7,5 kg

Gesamtkapazität 50 kg

Max. Last Teleskopgriff 113 kg

IP-Klassifizierung IP65

Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Zertifikate REACH (EG 1907/2006)
PAK, N-2580

Kompatibel mit

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Tool Tray





General information



Product name	Large Rolling Tool Box
Item no.	6100001672
GTIN/EAN	4262403285781
Customs tariff no.	
Country of origin	Slovenia
Scope of delivery	- Large Rolling Tool Box - Tool Tray

Product image



Characteristics

- **High Load Capacity & Safety**
Up to 113 kg load capacity – lockable with Safety Lock, optional padlocks available
- **Flexible & Mobile**
Aluminium rails as docking points, stackable via click mechanism, usable as a mobile workstation thanks to the cubing concept
- **Maximum Compatibility**
Fully compatible with the L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick, and L-BOXX Baseline product lines
- **Smart Design**
Telescopic handle for ergonomic transport, integrated compartment for long-handled tools, flexible organization with included insert box

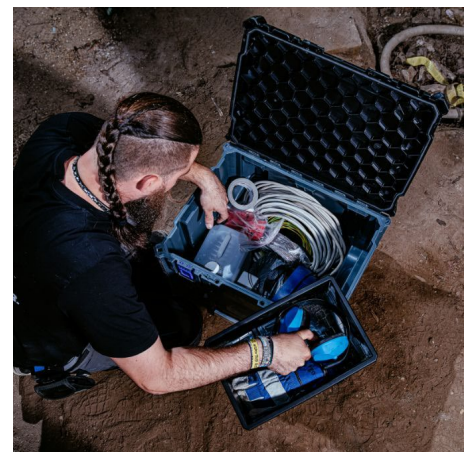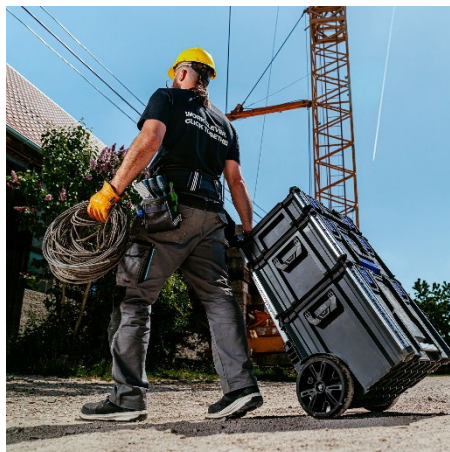



Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarine blue

Material

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ① Lid | PP |
| ② Body | PP |
| ③ Tool Tray | PP |
| ④ Handles | ABS and TPE |
| ⑤ Locking latches | ABS |
| ⑥ Metal rail | AL |
| ⑦ Telescoping handle | Metal |
| ⑧ Wheels | 2K - ABS und TPE
243 mm |

Technical Data

External dimensions

Width	559 mm
Depth	531 mm
Height	476 mm

Internal dimensions

Width	400 mm
Depth	320 mm
Height	419 mm

Volume 77 l

Weight 10.8 kg

Load capacity lid up to 100 kg

Load capacity Alu rail 7.5 kg

Loading capacity max. 50 kg

Load telescopic handle max. 113kg

IP-rated IP65

Temperature range -20°C bis +80°C

Certificates REACH (EG 1907/2006)
PAK, N-2580

Compatible with

- L-BOXX Baseline
- L-BOXX Contractor
- L-BOXX ProClick
- Tool Tray

