

## Compact-Keyboard G84-4400



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

### Potenza fin nei minimi dettagli!

È necessario un pointing device? Per motivi di spazio non è possibile impiegare un mouse supplementare? La tastiera compatta ultrapiatta con trackball integrato è l'ideale. Si adatta ottimamente alle applicazioni da 19 pollici, ai PC e ai notebook Slim Line.

### Vantaggi decisivi

- Tasti singoli con contatti Gold Crosspoint (tecnologia ML)
- Progettato per uso continuato - oltre 20 milioni di battute a tasto
- Elevata affidabilità e sensazione al tatto eccezionalmente precisa
- Trackball integrato con due 2 pulsanti mouse
- Piattissimo: altezza totale di soli 20 mm
- Peso ridotto
- Layout a 83/84 tasti con tutte le funzioni di una tastiera standard.
- Utilizzabile con driver standard del sistema operativo
- Ideale per spazi ridotti e applicazioni da 19"

### Dati tecnici:

#### Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

#### Colore alloggiamento:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

#### Colore tasti:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

#### Peso (prodotto):

ca. 563 g

#### Peso totale (con imballo):

ca. 720 g

#### Lunghezza cavo:

ca. 1,75 m

#### Temperatura di magazzinaggio:

da -20°C a 60°C

#### Temperatura di esercizio:

da 0°C a 50°C

#### Corrente assorbita:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

#### Connessione:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

#### Autorizzazioni del prodotto:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

#### Requisiti di sistema:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

#### Dotazione:

- Compact-Keyboard G84-4400
- manuale d'uso cartaceo

#### Dimensioni (prodotto):

ca. 370 x 139 x 19.6 mm

#### Dimensioni imballo:

ca. 400 x 195 x 32 mm

#### Affidabilità:

- MTBF > 100.000 ore
- MCBF > 10 miliardi di pressioni


#### Trackball:

- Rilevamento: Meccanico
- Numero di tasti: 2
- Collegamento: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

#### Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: ML
- Durata dei tasti standard: > 20 milioni di pressioni

- Caratteristica di azionamento: ML Pressione (50cN)

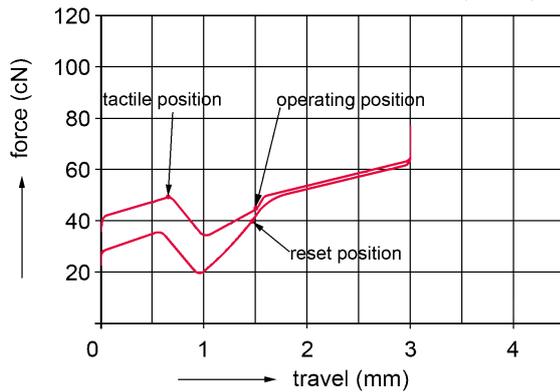

- Tecnologia diciture: Laser
- Layout diciture: Standard
- Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

**Confezione:**

- Numero di prodotti nel cartone: 21
- Numero di cartoni per pallet: 12

**Durata della garanzia:**

2 anni

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

**Varianti di realizzazione:**

(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Numero di tasti	Trackball Collegamento
1	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-2	Belgio	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
2	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
3	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-2	Svizzera	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
4	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
5	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-2	Germania	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
6	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83	PS/2
7	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83	PS/2
8	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
9	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-2	Francia	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
10	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
11	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-2	UK	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	84	PS/2
12	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-0	Inglese (USA) / cirillico	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83	PS/2
13	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-0	Inglese USA	grigio chiaro	grigio chiaro	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83	PS/2
14	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-2	Inglese USA	nero	nero	tipica 24 mA (tastiera), tipica 11 mA (trackball)	PS/2 (tastiera), PS/2 (mouse, trackball, touchpad)	Porte PS/2 per tastiera e mouse	83	PS/2
15	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-0	Belgio	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84	USB

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Numero di tasti	Trackball	Collegamento
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-2	Belgio	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-0	Svizzera	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-2	Svizzera	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-0	Germania	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-2	Germania	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-0	Inglese USA con simbolo EURO	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-0	Francia	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-2	Francia	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-0	UK	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-2	UK	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-0	Italia	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-2	Italia	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPN-2	Pan-Nordic	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84		USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-0	Inglese (USA) / cinese	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83		USB

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Corrente assorbita	Connessione	Requisiti di sistema	Numero di tasti	Trackball	Collegamento
31	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-2	Inglese (USA) / cinese	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83	USB
32	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-0	Turchia	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84	USB
33	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-2	Turchia	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	84	USB
34	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-0	Inglese USA	grigio chiaro	grigio chiaro	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83	USB
35	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-2	Inglese USA	nero	nero	36 mA (tipica)	USB	Porta USB e sistema operativo che supporti USB	83	USB