

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Serious Brands Limited

Leverandørens adresse: Customer Support, c/o Eurolink Europe Compliance Limited 25 Herbert Place Dublin D02 AY86 Ireland

Modelidentifikation: SANITISE

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	Non-user replaceable LED module		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	MLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Ja
Farveindstillelig lyskilde:	Ja	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Ja		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	8	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	451 i Smal kegle (90 °)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	5 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	8,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	95


De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	685	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	124		
	Dybde	140		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,347 0,358
Parametre for retningsbestemte netspændingslys-kilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		342	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	99
Parametre for LED- og OLED-lys-kilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		95	Overlevels-faktor	-
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		-		
Parametre for LED- og OLED-netspændingslys-kilder:				
Faseforskydningsfaktor (cos ϕ_1)		0,98	Farvekonsistens i McAdam-ellipser	6
Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug		-(b)	Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)	-
Flimmer (Pst LM)		0,0	Stroboskopeffekt (SVM)	-

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

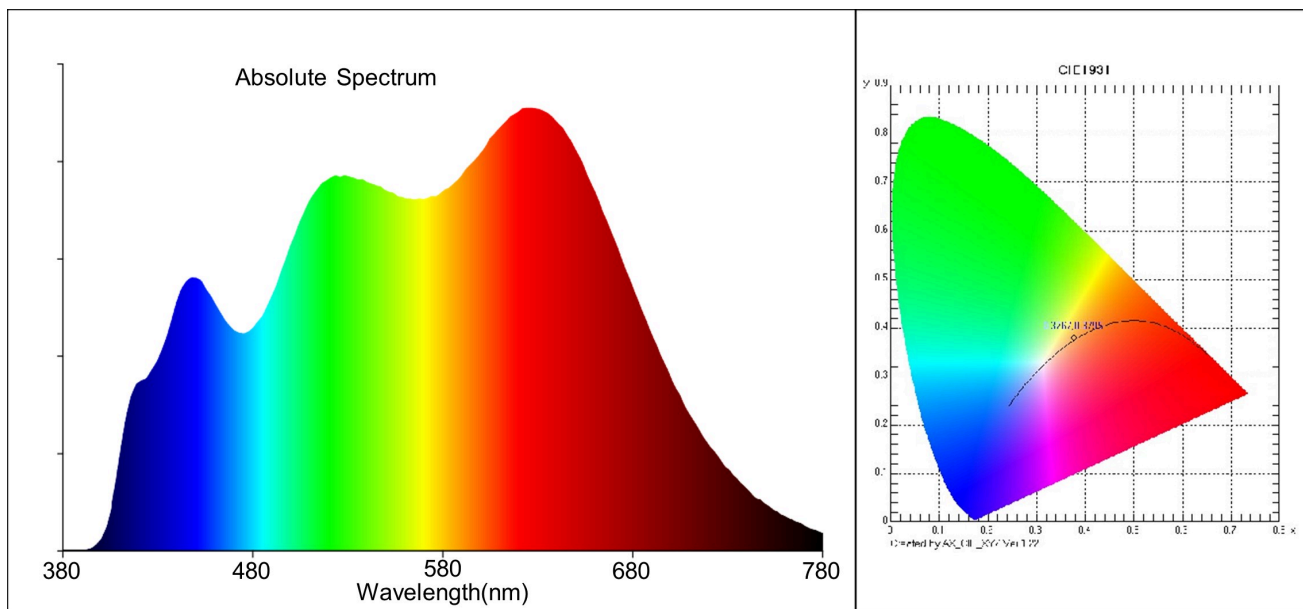

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 03/10/2024

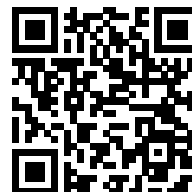

EPREL-registreringsnummer: 2154123

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2154123>

Leverandør: Eurolink Europe Compliance Limited (Bemyndiget repræsentant)

Websted: www.eurolink-europe.com

Kundeservice:

Navn: Customer Support

Websted: <https://seriousbrands.co.uk/>

E-mail: sales@seriousbrands.co.uk

Telefon: +44 1296 390 390

Adresse:

c/o Eurolink Europe Compliance Limited
25 Herbert Place
Dublin D02 AY86
Ireland