


MERKMALE

- Geeignet für 4K-UHD Übertragungen
- Halogenfrei und flammwidrig
- Grüner FRNC-Außenmantel

RS PRO Videokabel 0.6 / 2.8 mm, 3-fach geschirmt, 100m, offenes Ende / offenes Ende

RS Best.-Nr.: 349-571

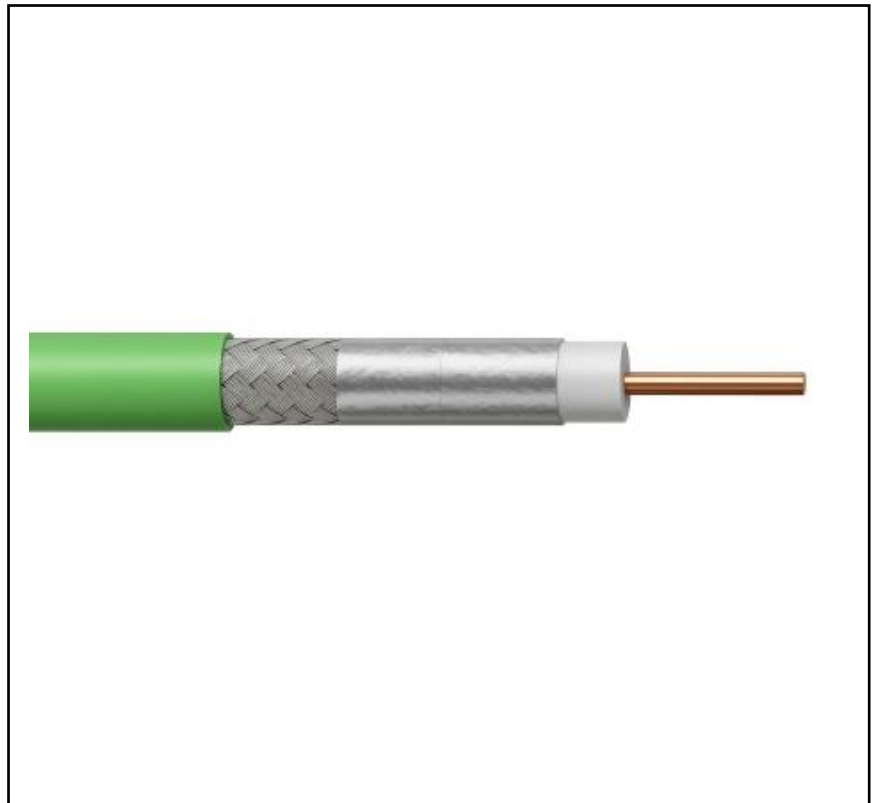

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Das Videokabel von RS ist für ultrahochoauflösende 4K-UHD Anwendungen konzipiert und verfügt über einen blanken Kupferleiter für eine optimale Signalübertragung. Die Ummantelung gewährleistet Sicherheit und Langlebigkeit und eignet sich daher für den professionellen Einsatz in hochwertigen Video-Setups und anspruchsvollen Umgebungen.

Allgemeine Spezifikationen

Kabelform	Koaxialkabel
Schirmung	geschirmt
Aderzahl	1
Abmessung	0.6 / 2.8 mm

Mechanische Spezifikationen

Leiter	Cu-Draht, blank
Leiteraufbau	1 x 0,60 mm
Aderisolation	Zell-PE
Aderdurchmesser	ca. 2,80 mm
Abschirmung	2 x Alu-Verbundfolie, Cu-Geflechschirm, verzinkt
Mantelmaterial	FRNC
Mantelfarbe	Grün
Außendurchmesser	ca. 4,50 mm
Biegeradius	min. 8 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C

Elektrische Spezifikationen

Impedanz	75 Ohm +/- 2 Ohm
Betriebskapazität A/A	Ca. 56 pF/m
Dämpfung	1,0 MHz 1,1 db/100m 10,0 MHz 3,7 db/100m 100,0 MHz 10,2 db/100m 500,0 MHz 23,4 db/100m 1000,0 MHz 34,4 db/100m 2250,0 MHz 53,1 db/100m 3000,0 MHz 61,8 db/100m 4500,0 MHz 82,0 db/100m 5000,0 MHz 86,8 db/100m
Max. Einsatzlänge	3 Gb/s = 110m 6 Gb/s = 70m 12 Gb/s = 50m

Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------