




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

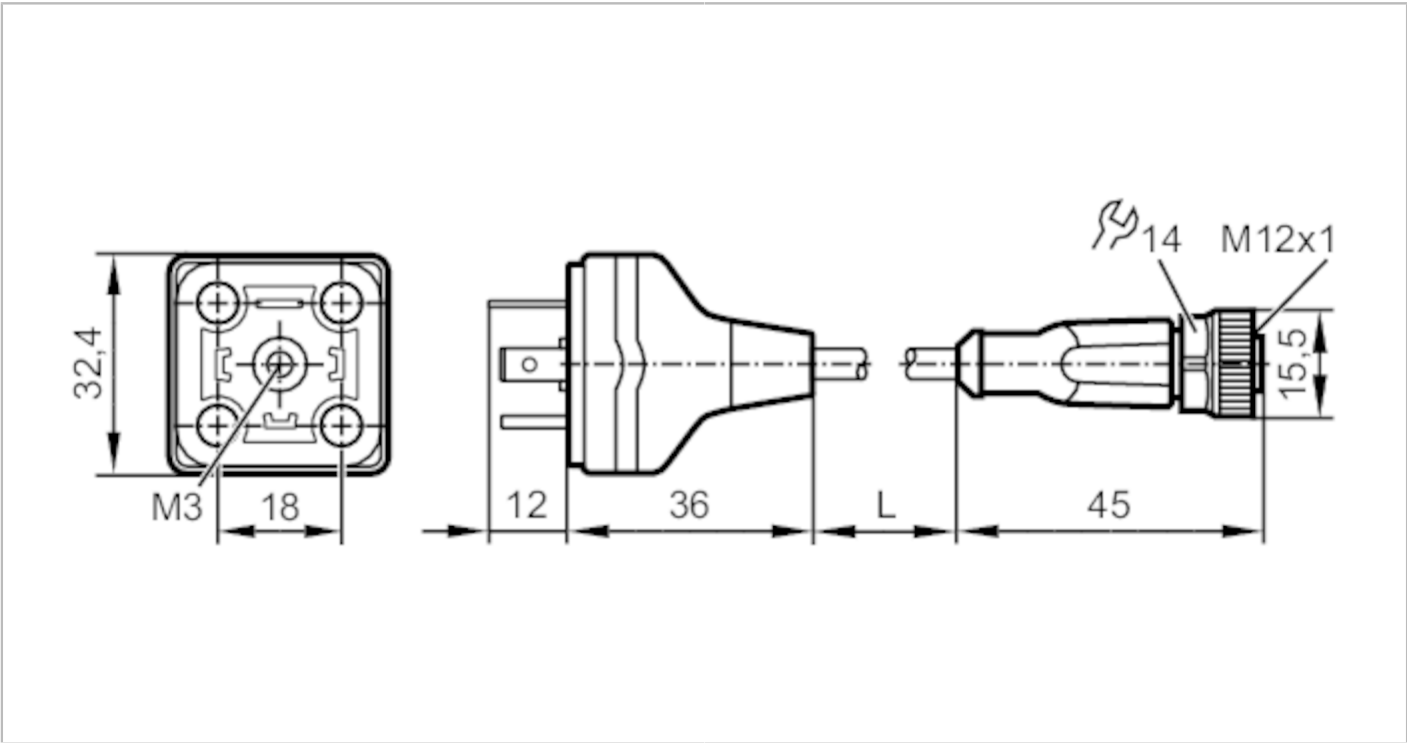

Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	68,2
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, droit; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

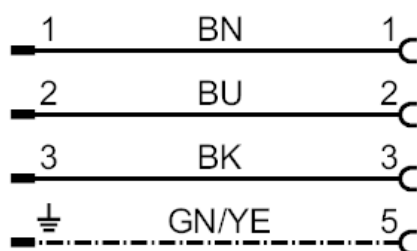Raccordement électriqueCâble: 0,4 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²**Raccordement****Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

