


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

14-271.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

14-271.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

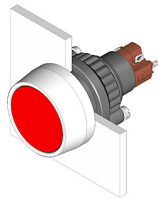

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 22,3 mm
Bauform erhaben

Front

Frontabmessung Ø 29 mm
Frontform rund

Allgemeine Attribute

Gewicht 0,013 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung ausleuchtbar

IP-Schutzart

Frontschutzart IP67

Anschlussart

Anschluss Löt

Vorsatz

Schaltfunktion Rast
Gehäuse Farbe schwarz
Gehäuse Material Kunststoff

Schaltelement

Schaltsystem Sprungschaltelement
Schaltstrom 5 A
Kontakte 1 Ö + 1 S
Kontaktmaterial Goldplattiertes Silber
Schaltspannung 250 V AC


Funktion

Leuchtdrucktaste

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


14-271.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

Abmessungen

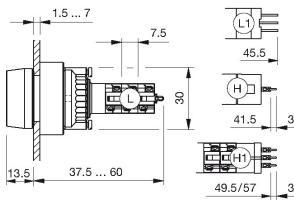


L = Lötanschluss

Einbauöffnungen

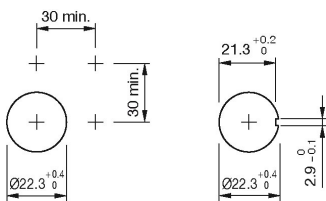

Schaltschema

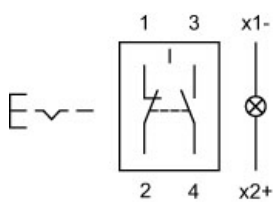

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: C = Rast