

PRODUKT DETAILS

ARTIKEL NUMMER: [26202FRFB](#)




RAD T 80X20/20 KGL RUECKENLOCH-GH M22 F.12 + FESTST.

Rad Serie T

Radkern aus Spritzguss-Aluminium-Legierung, Beschichtung aus gegossenem Polyurethan 95Sh.A Lagerung abgeschirmte Rillenkugellager, standard Rollenkorblager.

Rad mit Rillekugellager.

Rad mit ein Kugellager.

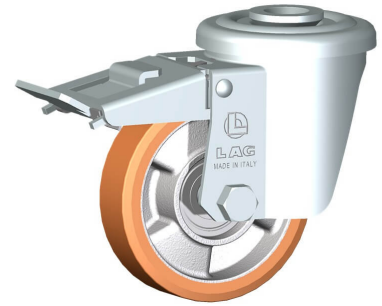


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugellrunde
Finish:verzinkt-weiss.

Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.

Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 10-12 mm Durchm.

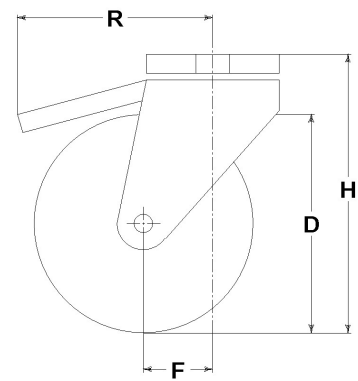

Technische Daten

Raddurchmesser	D	80 mm
Laufbreite	E	20,0 mm
Kugellagersitz-Durchmesser	s	32 mm
Achslotch-Durchmesser	d	12 mm
Aussen Lagerabstand	V	10 mm
Artikelgewicht		0,670 kg
Nabenlänge	L	20 mm
Gesamtbauhöhe	H	106 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10-12
Ausladung	F	33 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		120 kg

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: 8001CC

Basisausführung: 26202FB

Ausführung mit Fadenschutz: 26202PFFB

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**