




RS 型號 5167833

RS PRO 热敏电阻器 5Ω-5A, 13 dia x 6mm

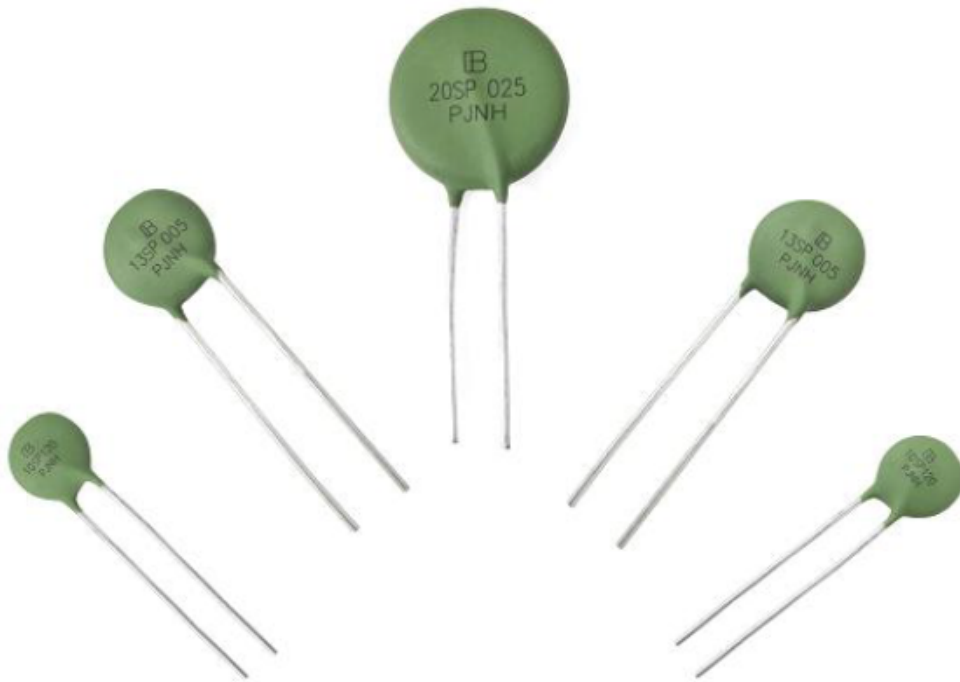

产品技术参数

属性	数值
温度系数类型	NTC
热时间常数	93s
电阻值@25°C	5 Ω
容差	±20%
应用	保护
深度	6mm
尺寸	13 (Dia.) x 6mm
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+200°C

印刷电路板安装金属氧化物陶瓷突入电流抑制器系列，在低温且初始开关打开时，可提供高串联阻抗和限制电流

在设备升温时，阻抗逐渐降低，以允许正常电流流动

当电源关闭时，设备迅速冷却，并恢复高阻抗

适合于开关模式电源、小型电动机、白炽灯、变压器等等

