

Datenblatt


 
Tiefe Sechskant-Steckschlüssel mit 1/4-Zoll-Antrieb, RS Pro


DE



Produktmerkmale:

- DIN 3124, ISO 2725-1
- Ideal für lange Gewindebolzen
- Lange 1/4-Zoll-Steckschlüssel für langen Einstich oder Gewindezugang
- Profil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung auf Muttern und Schrauben, ohne die Köpfe zu beschädigen.
- Sechskantprofil
- Gerändeltes Gehäuse
- Nicht für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen geeignet
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spiegelverchromung

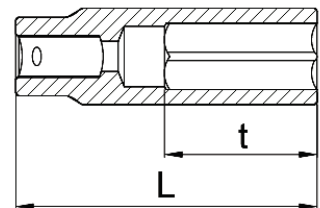

RS-CODE-NR.	 mm	L mm	d1 mm	d2 mm	t mm	gr
1923740	5	50	7,9	11,7	10,5	19
1923741	5,5	50	8,2	11,7	10,5	19
1923742	6	50	9,2	11,7	10,5	22
1923743	7	50	10,4	11,7	21	22
1923744	8	50	11,7	11,2	21	22
1923745	9	50	13,0	11,9	21	27
1923746	10	50	14,5	12,0	21	33
1923747	11	50	15,8	12,0	21	39
1923748	12	50	16,7	14,0	21	40
1923749	13	50	17,8	15,0	25	49