

 


AN05 à 40, Silencieux, Modèle compact en résine, fileté AN20-02

Fiche technique

General series information

- Taille réduite.
- Réduction du bruit améliorée: 30 dB(A).
- Filetage M, filetage R (NPT).




Silencieux

Spécifications standards

Taille du corps	20
Filetage	Rc ou Filetage M
Tailles des filetages	02 (1/4)
Pression du fluide	Air
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante max. avec détection	5 °C
Réduction du bruit	30 dB
Surface effective	35 mm ²
Poids	0.004 Kg

Dimensions

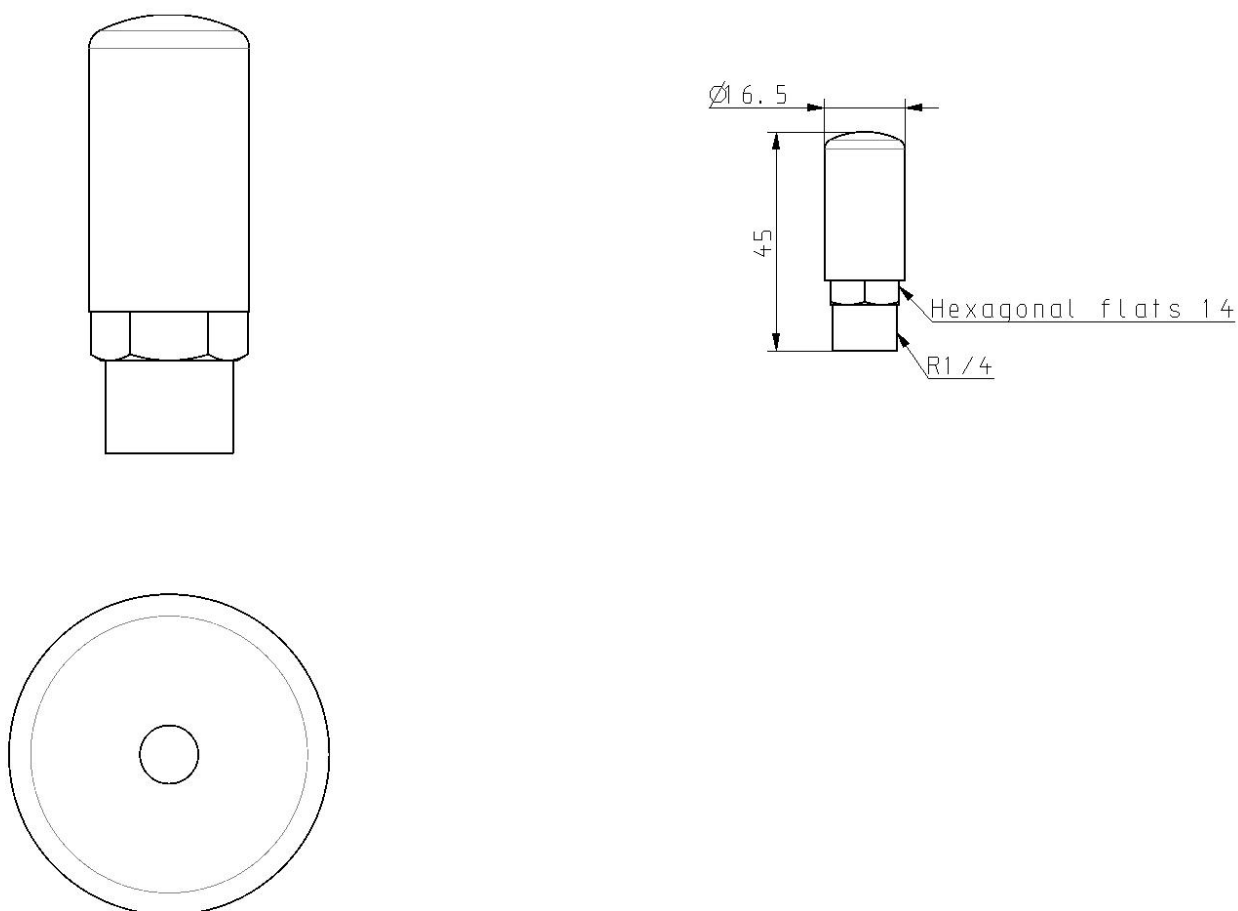

Information supplémentaire

Catalogue

[AN-A_FR.pdf](#)