





FAG

UKP212

Palier à semelle

Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

## Information technique

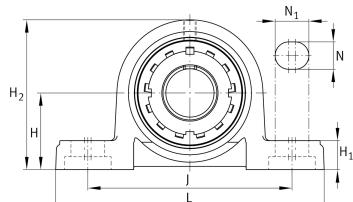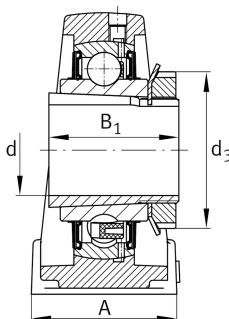

## Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

## dimensions principale &amp; données de performance

d	55 mm	Alésage
L	241 mm	Longueur totale
H <sub>2</sub>	138 mm	Hauteur
≈m	4,71 kg	Poids

## Cotes de montage

J	184 mm	Distance trous de fixation
N	20 mm	Largeur (rainure)
N <sub>1</sub>	25 mm	Longueur (rainure)

## Dimensions

H	69,8 mm	Distance axe arbre
A	70 mm	Largeur (base)
H <sub>1</sub>	25 mm	Hauteur (base)
B <sub>1</sub>	62 mm	Largeur totale du collier de blocage
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



Afficher les détails du produit dans media

13.11.2025, 07:21:36 UTC

**SCHAEFFLER**

### information additionnelle

P212

Corps de palier

UK212

Désignation roulement

### Plage de température

T min

-20 °C

Température de fonctionnement min.

T max

120 °C

Température de fonctionnement max.