

7-E-...A

Chasse-goupilles pour goupilles élastiques

MARTELLERIE




Description

Lame spéciale pour goupilles élastiques.
Corps octogonal zingué, tige rapportée haute résistance.
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.

Produit conforme à la norme

NF E71-211

Données techniques

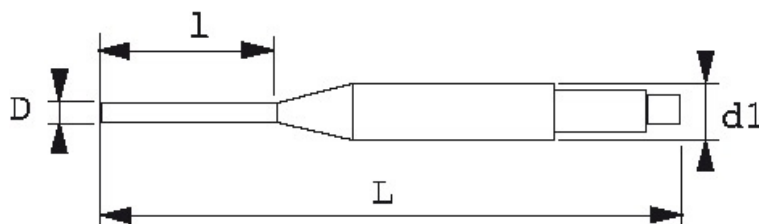

Caractéristiques de l'article référence : 7-E-2A

d (mm)	1,9	d1 mm	8
L (mm)	120	l (mm)	18
Poids (g)	40	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 7-E-3A

d (mm)	2,9	d1 mm	8
L (mm)	120	l (mm)	24

Poids (g)	50	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 7-E-4A			
d (mm)	3,9	d1 mm	8
L (mm)	126	l (mm)	26
Poids (g)	60	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 7-E-5A			
d (mm)	4,9	d1 mm	11
L (mm)	128	l (mm)	28
Poids (g)	70	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 7-E-6A			
d (mm)	5,9	d1 mm	11
L (mm)	132	l (mm)	30
Poids (g)	70	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : 7-E-8A			
d (mm)	7.9	d1 mm	11
L (mm)	138	l (mm)	35
Poids (g)	80	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)