


アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online

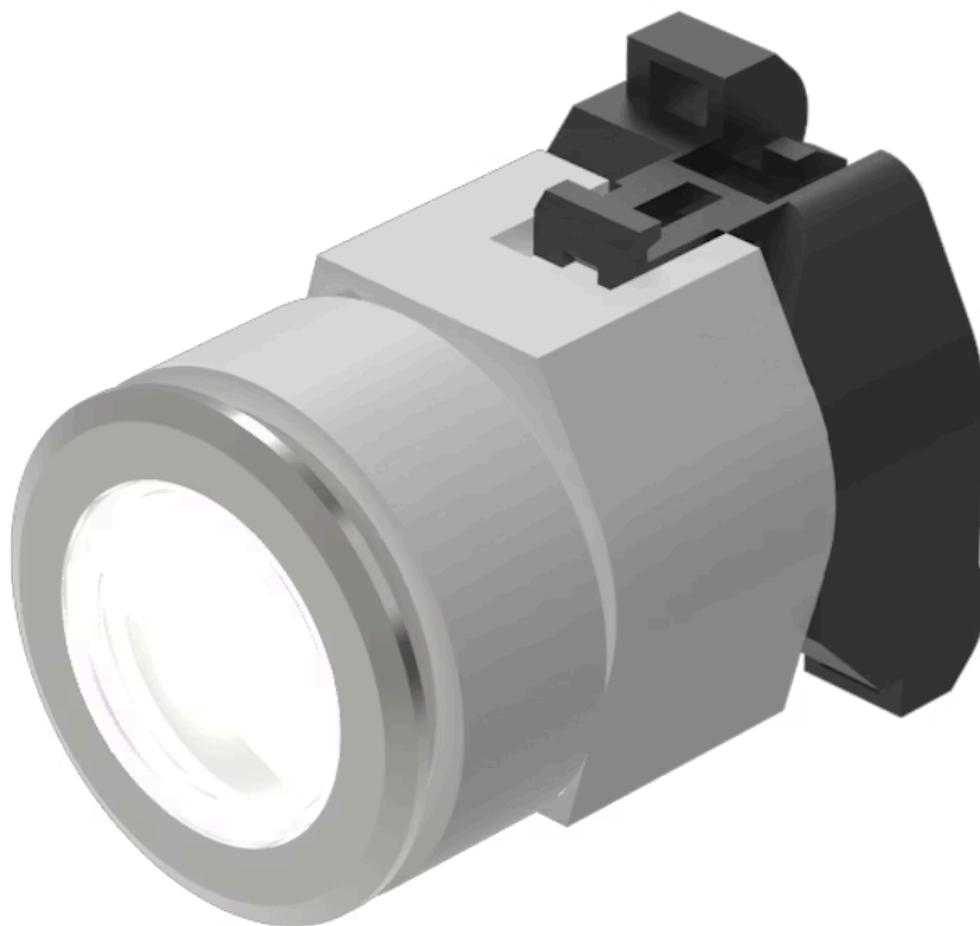

704.006.718



<https://rs-online.eao.com/component/704.006.7...>

お客様の製品:

---



## 704.006.718 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

### 取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	カラーレス
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	透明
マーキングプレート 照光:	照光用

### 電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠
-----	---------------------------------------------

### 機械的特性

端子:	ねじ端子
-----	------

重量: 0.045 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### その他


簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, フラッシュ, カラーレス, プラスチック, 透明, 丸形, アルミ地色, アルミニウム, アノダイズド, ねじ端子

ハウジング 色: グレー


ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: カラーアルマイトの色は、製造上の理由により異なる場合があります。

配線図:


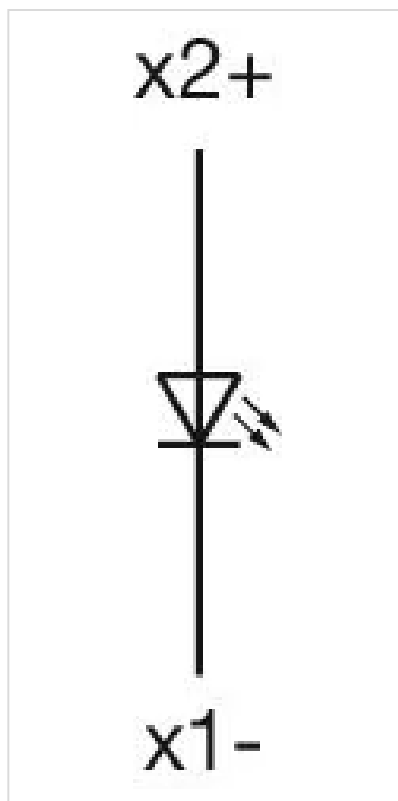


マウントカットアウト:

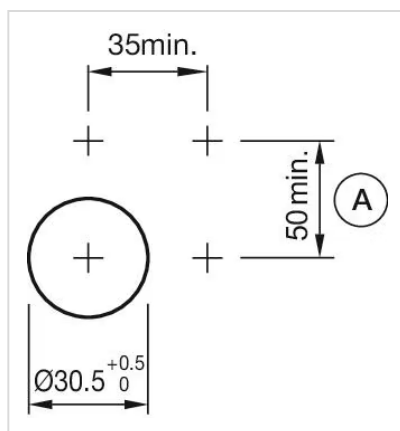

A = ねじ端子

寸法図:

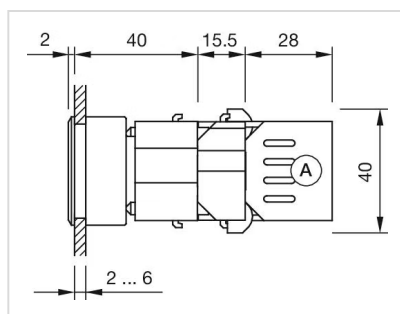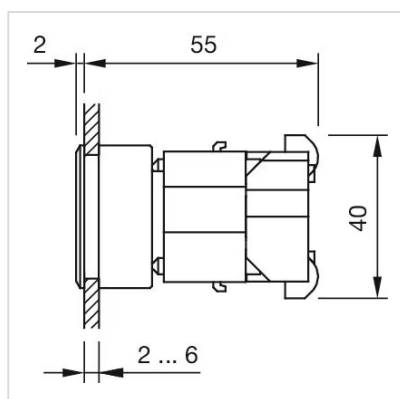

A = ねじ端子