

DATEN

# Independent 130

Maximale Freiheit beim Löten  
mit den multifunktionellen Gaslöt-Sets




## Netzunabhängige Gaslötpower bis 130 Watt stufenlos regelbar. Komfortable Piezo-Zündung. Betrieb mit Feuerzeuggas.

Der „große“ Gaslöter von ERSA, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos regelbaren 25-130 Watt (verglichen mit elektrischen LötKolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Die im Gerät integrierte Piezo-Zündung und der Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas gewährleisten eine sehr einfache Handhabung und hohe Zuverlässigkeit. Die Betriebsdauer mit einer Gasfüllung beträgt ca. 120 min., die maximale Lötspitzentemperatur liegt bei ca. 580°C.

Das Independent 130 „Basic Set“ enthält einen GaslötKolben mit montierter Katalysator-Lötspitze, eine Ersatzlötspitze und einen Schwammbehälter

mit Reinigungsschwamm. Im Independent 130 „Profi Set“ sind zusätzlich zu der Basic Set-Ausstattung zwei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Formen und Schneiden von Hartschäumen, eine Heißgasdüse und ein Reflektorblech zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen und zum Löten von SMD-Komponenten, sowie eine Flammdüse zum Mikroschweißen enthalten.

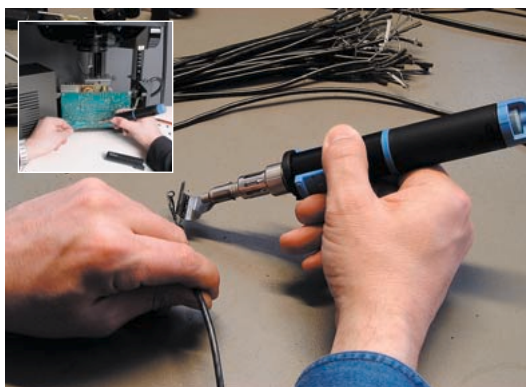

### ERSA-Programm

#### Lötwerkzeuge

- NEW DIMENSION
- PROFI-LINE
- IR-Rework
- CLEAN-AIR

#### Lötmaschinen

##### Wellenlötssysteme

- ETS-Serie
- EWS-Serie
- N-Wave-Serie
- Solution

##### Reflowlötssysteme

- Hotflow 3
- Hotflow 5
- Hotflow 7
- Hotflow 9
- Hotflow 11
- ERS 250

##### Selektivlötssysteme

- EAS-Serie
- Multiflow
- Versaflow
- Versaflow Compact
- Versaflow High Speed
- Place & Solder

#### Inspektionssysteme

- ERSASCOPE
- ImageDoc Software

#### Seminare & Service

- Know-how Seminare
- In-House Schulungen
- Lötversuche
- Montage und Wartung
- Prozessberatung

DATEN

# Independent 130

## Maximale Freiheit beim Löten mit den multifunktionellen Gaslöt-Sets



Originalgröße

### Technische Daten:

Leistung: 25 - 130 W  
Anheizzeit: ca. 30 s. auf 183°C  
Lötspitzentemp.: ca. 580°C max.  
Gewicht: 121 g  
Zündung: Piezo-Zünder  
Betrieb mit Butangas

### Bestelldaten:

**OG13400141 Gaslötset Independent 130  
„Profi Set“**



bestehend aus:

OG130KN GaslötKolben Independent 130  
mit Lötspitze OG132KN  
2,4 mm, meißelförmig  
OG132CN Lötspitze 1,0 mm, meißelförmig  
OG132AN Lötspitze 3,2 mm, meißelförmig  
OG132VN Lötspitze 4,8 mm, meißelförmig  
OG132BE Flammdüse  
OG132HE Heißgasdüse  
OG132MN Glühmesser  
OG132RE Reflektorblech zum Schrumpfen  
von Schrumpfschläuchen  
0006 Reinigungsschwamm  
OG156 Schwammbehälter

### Bestelldaten:

**OG13400041 Gaslötset Independent 130  
„Basic Set“**



bestehend aus:


OG130KN GaslötKolben Independent 130  
mit Lötspitze OG132KN  
2,4 mm, meißelförmig  
OG132CN Lötspitze 1,0 mm,  
meißelförmig  
0006 Reinigungsschwamm  
OG156 Schwammbehälter

### Zubehör:

OG 806 K Gaskartusche, 65 ml




OG132BE

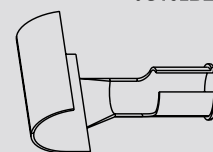


OG132RE



 
OG132MN




OG132HE

 


OG132VN

 

OG132AN

 

OG132KN

 

OG132CN

ERSA GmbH  
Otto-Schott-Straße 3-7  
P.O.Box 1261  
97862 Wertheim/Germany  
Tel: +49(0)9342/800-0  
Fax: +49(0)9342/800-250  
e-mail: info@ersa.de  
http://www.ersa.de

A Kurtz Company