

Scharnier

Hinge

Hængsel

Sarana

Gångjärn

Scharniere für kleine Türen oder Klap-pen. Das Scharnier B läßt sich mit Hilfe der Zentrierbolzen besonders sauber ausrichten und einfach montieren.

Stoff A: nichtrostender Stahl
Stoff B: PA, schwarz; Scharnierachse: Stahl, verzinkt

These hinges are for small doors or flaps. Hinge B can be positioned particularly accurately with the centring bolts and attached easily.

A, material: rust-free steel
B, material: black PA; hingepin: galvanized steel

Hængsler til små døre eller klapper. Hængsel B lader sig justere særligt perfekt ved hjælp af centreringsboltene og er enkelt at montere.




Materiale A: rustfrit stål
Materiale B: PA, sort; hængsels-akse: forzinket stål

Saranat pieniä ovia tai luukkuja varten. Sarana B on helppo kohdistaa tarkasti ohjausnastan avulla ja vaivaton asentaa.

Materiaali A: ruostumaton teräs
Materiaali B: musta PA; sarana-akseli: sinkitty teräs

Gångjärn för mindre dörrar eller luckor. Gångjärn B kan finjusteras med hjälp av centreringsbultarna och är enkelt att montera.

Material A: rostfritt stål
Material B: PA, svart; stift: elförzinkat stål

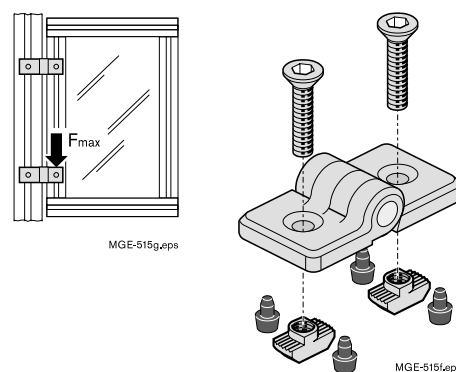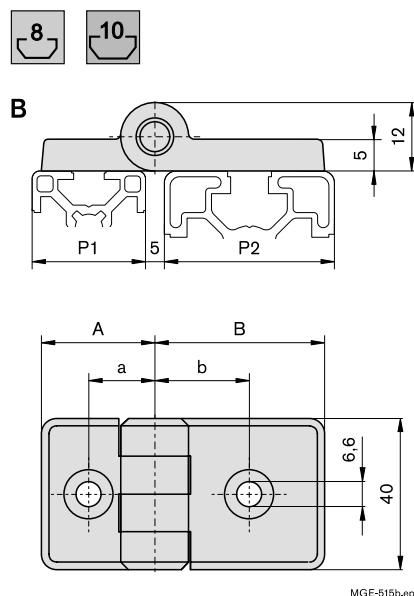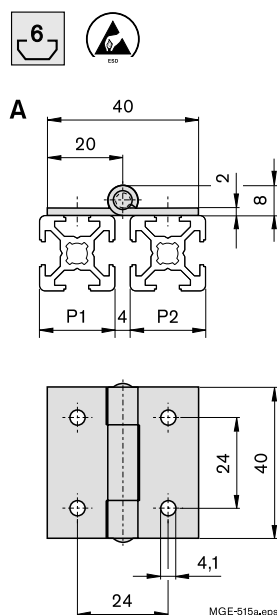

- 1) + 4x ISO 7380-M4x6 / LE 1
- 2) + 2x DIN 7991-M6x16 / LE 1
- 3) + 1x DIN 7991-M6x16
- + 1x DIN 7991-M6x16 / LE 1
- 4) + 2x DIN 7991-M6x16 / LE 1

	P1	P2	A	a	B	b	F _{max} [N]	LE 2	LE 10
A	20	20 ¹⁾					300	3 842 518 737	
B	30	30 ²⁾	30	17,5	30	17,5	150	3 842 352 323	3 842 352 326
	30	45 ³⁾	30	17,5	45	25	150	3 842 352 324	3 842 352 327
	30	60 ³⁾	30	17,5	60	32,5	150	3 842 352 325	3 842 352 328
	45	45 ⁴⁾	45	25	45	25	150	3 842 242 131	3 842 242 132
	45	60 ⁴⁾	45	25	60	32,5	150	3 842 242 133	3 842 242 134
	60	60 ⁴⁾	60	32,5	60	32,5	150	3 842 242 135	3 842 242 136