

CGPT-19/9.5-0-STK

✓ 有效

Raychem | Raychem CGPT


TE 内部编号 5069872029

Raychem CGPT, Heat Shrink Tubing, Black, Single Wall, 19 mm [.748 in] Expanded Inside, .375 in [9.5 mm] Recovered Inside, 2:1 Shrink Ratio

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

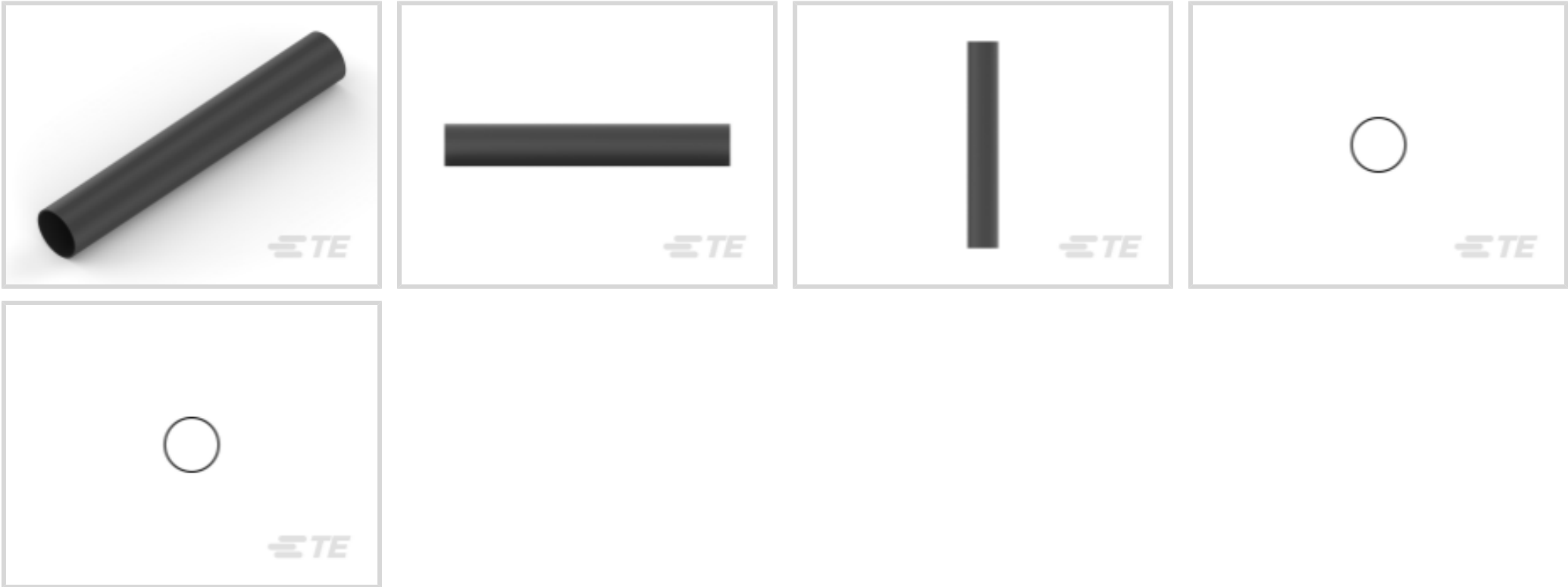

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 19 mm [.748 in]

收缩后内径（最大值): 9.5 mm [.375 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	CGPT
------	------

墙面类型	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	汽油, 润滑油, 液压油
------	--------------

主要产品颜色	黑色
--------	----

收缩率	2:1
-----	-----

主要产品材料	辐照改性聚烯烃
--------	---------

灵活性	柔性
-----	----

尺寸

恢复的壁厚（公差）	.15 mm[.006 in]
-----------	-----------------

切割长度	1220 mm[48.031 in]
------	--------------------

恢复的壁厚（标称）	.75 mm[.03 in]
-----------	----------------



原始内径（最小值）	19 mm[.748 in]
收缩后内径（最大值）	9.5 mm[.375 in]
热缩管尺寸范围	9.5 – 19 mm[.375 – .748 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 135 °C
热缩管电阻	应力消除, 机械损害, 液体
收缩温度	120 °C

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年1月（223） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Raychem CGPT

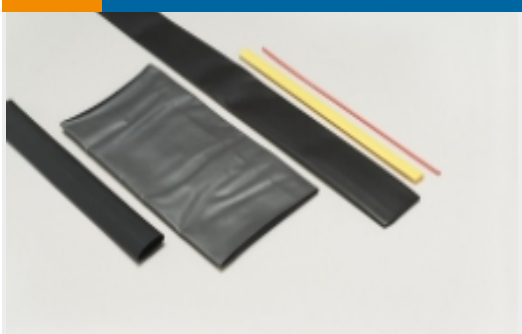

热缩管(318)



电源电缆管路和附件(93)


客户还购买了



TE 产品编号32060
TERMINAL,PIDG SPD 16-14 10




TE 产品编号5053292059
RNF-100-1-0-STK

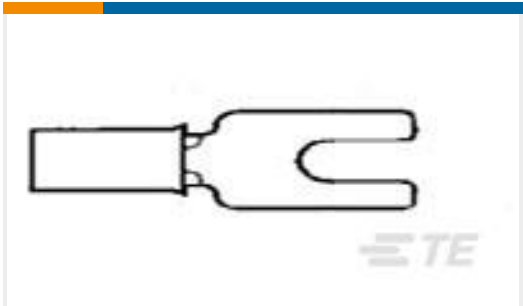


TE 产品编号130568
PG SPADE



TE 产品编号8-1614884-0
CPF 0805 6K8 0.1% 25PPM 1K RL

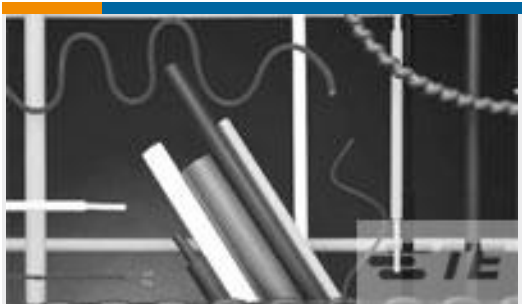

TE 产品编号5069812023
CGPT-2.4/1.2-0-STK

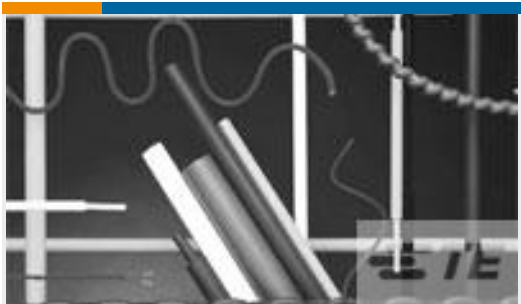

TE 产品编号5069882031
CGPT-25.4/12.7-0-STK



TE 产品编号2176430-3
MPT35 R22 5%



TE 产品编号2-1624116-7
BMB-A 0603 60R N8

文档

产品图纸

[CGPT-19/9.5-0-STK](#)

英文版本

数据表/目录页

[CGPT Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)



英文版本

产品规格

产品规格

英文版本