

KK*S-*H, Coupleurs S, Modèle droit à raccord instantané KK4S-08H

Fiche technique




General series information

- Modèle droit à raccord instantané.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. ext. du tube applicable: $\varnothing 3.2$, $\varnothing 4$, $\varnothing 6$, $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$, $\varnothing 16$.

Spécifications standards

Taille du corps	4 (1/4)
Diam. ext. du tube applicable	$\varnothing 8$ mm
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 kPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	39 mm ²
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Poids	0.051 Kg

Dimensions

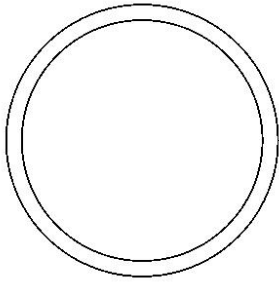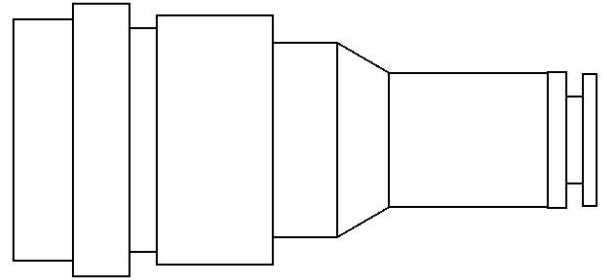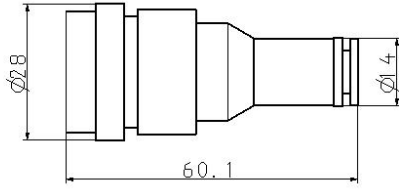

Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C_FR.pdf](#)