


66-...

Clés mâles coudées Torx®


CLÈS DE SERRAGE

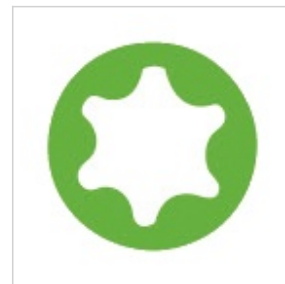

Description

Présentation : brunie

Données techniques

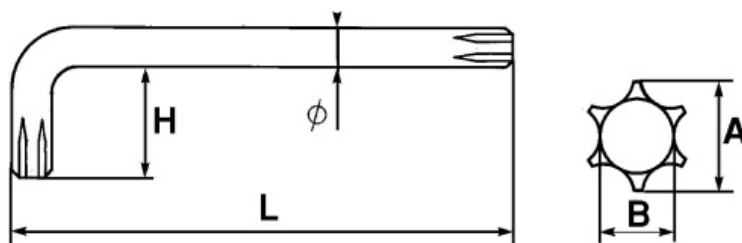

Caractéristiques de l'article référence : 66-6

Empreinte	T6	Diamètre (mm)	2,5
A (mm)	1,67	B (mm)	1,25
H (mm)	16	L (mm)	45
Poids (g)	2	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-7

Empreinte	T7	Diamètre (mm)	2,5
A (mm)	1,9	B (mm)	1,35

H (mm)	16	L (mm)	50
Poids (g)	2	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-8

Empreinte	T8	Diamètre (mm)	3,6
A (mm)	2,3	B (mm)	1,6
H (mm)	13	L (mm)	53
Poids (g)	4	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-9

Empreinte	T9	Diamètre (mm)	3,6
A (mm)	2,4	B (mm)	1,7
H (mm)	13,5	L (mm)	56
Poids (g)	4	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-10

Empreinte	T10	Diamètre (mm)	3,8
A (mm)	2,5	B (mm)	1,9
H (mm)	14	L (mm)	60
Poids (g)	4	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-15

Empreinte	T15	Diamètre (mm)	3,8
A (mm)	3,4	B (mm)	2,3
H (mm)	19,5	L (mm)	59
Poids (g)	5	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-20

Empreinte	T20	Diamètre (mm)	3,8
A (mm)	3,8	B (mm)	2,7
H (mm)	17	L (mm)	66
Poids (g)	7	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-25

Empreinte	T25	Diamètre (mm)	4,5
A (mm)	4,3	B (mm)	3,1
H (mm)	20,5	L (mm)	68
Poids (g)	10	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-27

Empreinte	T27	Diamètre (mm)	5
A (mm)	4,9	B (mm)	3,5
H (mm)	21	L (mm)	72
Poids (g)	15	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-30

Empreinte	T30	Diamètre (mm)	5,5
A (mm)	5,4	B (mm)	3,9
H (mm)	22,5	L (mm)	81
Poids (g)	20	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-40

Empreinte	T40	Diamètre (mm)	6,5
A (mm)	6,4	B (mm)	4,6
H (mm)	24,5	L (mm)	91
Poids (g)	25	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-45

Empreinte	T45	Diamètre (mm)	7,5
A (mm)	7,5	B (mm)	5,4
H (mm)	27	L (mm)	103
Poids (g)	30	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-50

Empreinte	T50	Diamètre (mm)	8,5
A (mm)	8,5	B (mm)	6,2
H (mm)	30	L (mm)	119
Poids (g)	45	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-55

Empreinte	T55	Diamètre (mm)	11,5
A (mm)	11,2	B (mm)	8,1
H (mm)	35	L (mm)	120
Poids (g)	120	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 66-60

Empreinte	T60	Diamètre (mm)	13,5
A (mm)	13,3	B (mm)	9,6
H (mm)	38,5	L (mm)	131

Poids (g)

180

Garantie

Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

CLÈS DE SERRAGE



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)