


Datenblatt:

**Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU
BLACK 1HE 8xT23 3m sw**

Unsere kompakten und robusten Steckdosenleisten aus eloxierten Aluminium, eröffnen Ihnen vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten; zum Beispiel für die Verwendung in Rechenzentren oder Einrichtung von Arbeitsplätzen in Büros, Labors oder Werkstätten. Dank unserer eigenen Montage, können wir auch Ihre persönliche Steckdosenleiste anfertigen.

Artikelnummer 50 00018
EAN 7611007152543
Einheits Nr. 986600413
Einheit STK
Verpackungseinheit 1
Verpackungsmasse 5.0 x 44.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.810 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifr. 85366990

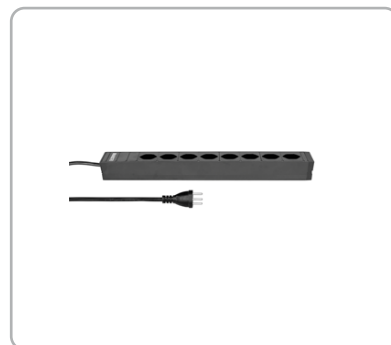

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Industriesteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Alu Modular
Anzahl Steckdosen	8
Steckdosentyp	Typ 23
Steckdosenfarbe	Schwarz
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	3680 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 23
Befestigungsmöglichkeit	modulare Befestigungswinkel
Hauptwerkstoff	Aluminium, Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Silber, Schwarz
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.810 Kg
Verpackungsart	offen