


# Coffrets et armoires


## montants, rails et fixation de l'appareillage

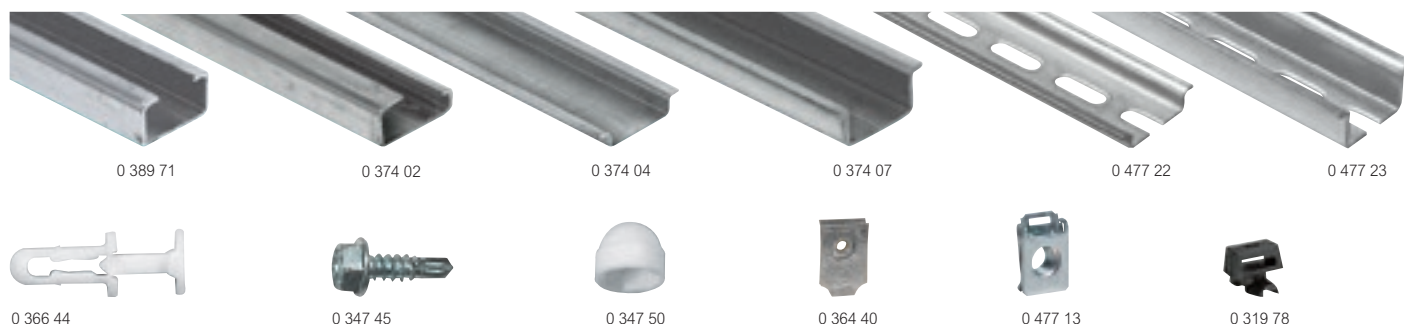

Caractéristiques techniques p. 221

Pour constitution de châssis et fixation de l'appareillage

Réf.	Montants à couper
0 361 92	<b>Lina 25</b> Long. 3 m - Profil L
0 361 94	Long. 2 m - Profil L
<b>0 389 71</b>	<b>Profilé en C</b> Long. 2 m □
	<b>Rails à couper</b>
	Longueur 2 m
0 374 02	□ EN 60 715
<b>0 374 04</b>	□ EN 60 715 prof. 7,5 mm
<b>0 374 07</b>	□ prof. 15 mm
<b>0 389 71</b>	Profilé en C
<b>0 477 22</b>	□ prof. 7,5 mm avec oblongs
<b>0 477 23</b>	□ prof. 15 mm avec oblongs
	<b>Support d'écartement à 45°</b>
<b>0 394 49</b>	Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45° Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles
	<b>Fixation de l'appareillage</b>
	<b>Pour plaques pleines, pleines largeur totale et intermédiaires</b>
0 347 46	A utiliser avec tournevis PZ n° 3
	Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5 x 16
0 347 47	Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5 x 19
<b>0 366 44</b>	Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm Peut également être utilisé sur plaque perforée Lina 25 pour coffret
<b>0 347 45</b>	Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
<b>0 347 50</b>	Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulottes
	<b>Pour plaques perforées Lina 25</b>
	Clips-écrou livrés sans vis
<b>0 364 40</b>	Pour vis M4
<b>0 364 41</b>	Pour vis M5
<b>0 364 42</b>	Pour vis M6
<b>0 477 12</b>	<b>Pour bâtis d'armoires et traverses perforées</b> Pour vis M6
<b>0 477 13</b>	Pour vis M8
<b>0 319 78</b>	<b>Pour plaques pleines et perforées Lina 25 pour coffrets</b> Verrou type tôle pour fixation des colliers (larg. maxi 9,5 mm) avec perçage Ø7 mm sur plaque pleine ou perforée Lina 25 pour coffrets

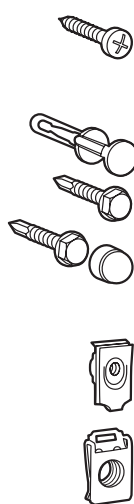

Réf.	Fixation de l'appareillage (suite)
	<b>Sur rails EN 60 715</b> □
	Partie supérieure inférieure
0 364 58	Fixocap pour vis M3 Vis M5
0 364 59	Fixocap pour vis M5 Vis M3
<b>0 364 60</b>	Fixocap pour vis M4 Vis M6
<b>0 364 65</b>	Fixocap pour vis M6 Vis M4
0 364 61	Fixobar pour vis M4
<b>0 364 62</b>	Fixobar pour vis M5
<b>0 364 63</b>	Fixobar pour vis M6
	<b>Adaptateur</b>
<b>0 364 66</b>	Pour montage sur rail □ d'un appareil à fixation pour rail □ Largeur 17 mm. Rehausse l'appareil de 6 mm
<b>0 364 78</b>	<b>Sur rails EN 60 715</b> □ □ Pour vis M4
<b>0 364 79</b>	Pour vis M6
	<b>Sur rails EN 60 715</b> □
0 044 16	Griffe largeur 10 mm
	Trou taraudé pour vis M4
0 044 17	Griffe largeur 17,5 mm
	Trou lisse 3,8 mm
	Livrée avec vis de fixation Ø3,5 mm
	Long. 13 mm
<b>0 374 39</b>	Griffe largeur 35 mm
	Trous pour vis M4 et 6
<b>0 364 69</b>	Fixoméga pour vis M4
	<b>Sur profil C</b>
0 364 82	Etrier pour vis M6
<b>0 367 60</b>	Ecrou marteau avec vis CBL 6 x 10
	<b>Ecrous cage</b>
	Se montent sur perforation carrée 8,3 x 8,3 mm
0 364 50	M4
0 364 51	M5
<b>0 364 52</b>	M6
	<b>Vis</b>
<b>0 367 75</b>	Vis M6-10 HF avec rondelle contact

