


Warmschrumpfschlauch 3:1 flexibel und farbig

TF31

Der TF31 findet dort Verwendung, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden. Er kann zur Isolierung und Ummantelung von Kabeln und Leitungen verwendet werden.

Hauptmerkmale

- Dünnwandiger, flexibler Warmschrumpfschlauch
- Flammhemmend
- Sehr niedrige Schrumpftemperatur
- Sehr gute mechanische Festigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Große Farb- und Größenauswahl

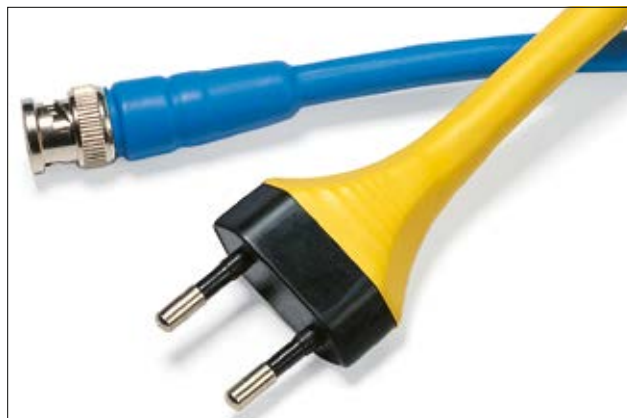

TF31 schrumpft bis 3:1.



Nähere Informationen zu Heißluftgebläsen im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge Seite 529.



Auch in Abschnitten erhältlich. Fragen Sie uns!

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	3:1
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Längsschrumpf	+5%/-15%
Durchschlagfestigkeit	37 kV/mm
Brandschutzeigenschaften	ASTM D876
Zulassungen/Normen	CSA, UL224 125 °C 600V VW-1



Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



Mehr Details!


RoHS

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Blau (BU)	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Gelb (YE)	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Grün (GN)	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Rot (RD)	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Schwarz (BK)	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Weiß (WH)	333-30159
	1,5	0,5	0,50	300 m	Schwarz (BK)	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Blau (BU)	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Gelb (YE)	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Grün (GN)	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Rot (RD)	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Schwarz (BK)	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Weiß (WH)	333-30309
	3,0	1,0	0,60	150 m	Schwarz (BK)	333-40300

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



 Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Warmschrumpfschlauch 3:1 flexibel und farbig

TF31




Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Blau (BU)	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Gelb (YE)	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Grün (GN)	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Rot (RD)	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Schwarz (BK)	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Weiß (WH)	333-30609
	6,0	2,0	0,70	150 m	Schwarz (BK)	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Blau (BU)	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Gelb (YE)	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Grün (GN)	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Rot (RD)	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Schwarz (BK)	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Weiß (WH)	333-30909
	9,0	3,0	0,80	150 m	Schwarz (BK)	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Blau (BU)	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Gelb (YE)	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Grün (GN)	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Rot (RD)	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Schwarz (BK)	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Weiß (WH)	333-31209
	12,0	4,0	0,85	100 m	Schwarz (BK)	333-21200
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Blau (BU)	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Gelb (YE)	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Grün (GN)	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Rot (RD)	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Schwarz (BK)	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Weiß (WH)	333-31809
	18,0	6,0	1,00	60 m	Schwarz (BK)	333-41800

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



 Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Warmschrumpfschlauch 3:1 flexibel und farbig

TF31


Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1



Nähere Informationen zu Heißluftgebläsen im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge Seite 529.

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Blau (BU)	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Gelb (YE)	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Grün (GN)	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Rot (RD)	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Schwarz (BK)	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Weiß (WH)	333-32409
	24,0	8,0	1,20	60 m	Schwarz (BK)	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Blau (BU)	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Gelb (YE)	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Grün (GN)	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Grün-Gelb (GNYE)	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Rot (RD)	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Schwarz (BK)	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Weiß (WH)	333-34009
	40,0	13,0	1,25	60 m	Schwarz (BK)	333-24000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.