


MERKMALE

- Schwer entflammbar: UL 94 V-2-Standard
- Markierung von Kabelbündeln zur einfachen Identifikation
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
- Leicht zu fädeln
- Nicht lösbar

Weißer Nylonkabelbinder von RS PRO, 100 mm x 2,5 mm

RS Best.-Nr.: 390-274

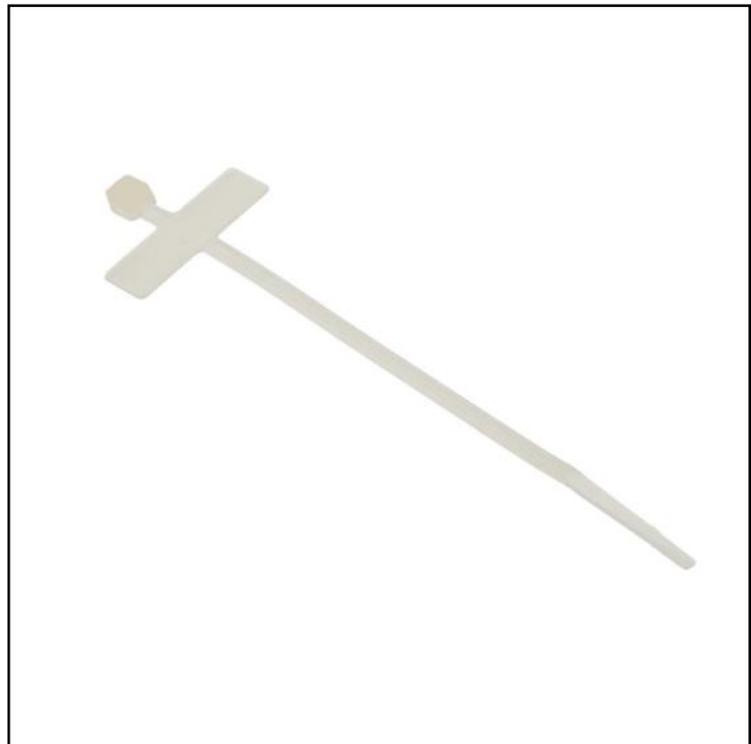

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Das Nylon 6.6 wird häufig verwendet, wenn eine hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, gute Stabilität bei Hitze und/oder chemische Beständigkeit erforderlich ist. Sie funktionieren wie Bänder, um die Kabel sauber zu halten, und sind in einer Reihe von Größen und Längen erhältlich.

Allgemeine

Typ	Nicht lösbar
Farbe	Weiß
Werkstoff	Nylon 66
Anwendung	Elektrische Installation Elektronik Industrielle Automatisierung Telekommunikation Kabelmanagement Zu Hause/Heimwerker Garten
Beständig gegen	Chemikalien- und Wärmebeständigkeit
UV-beständig	Ja
Minimale Betriebstemperatur	-50°C
Maximale Betriebstemperatur	85 °C
Brandverhalten	Flammhemmend
Menge	100

Mechanische

Breite	2,5 mm
Zugfestigkeit	78,4N
Maximale Bündelfestigkeit	23mm

Zulassungen

Normen erfüllt	UL94 V-2, cURus, ABS, RoHS-konform
-----------------------	------------------------------------

