


CARACTERISTIQUES

- Ignifuge : norme UL 94 V-2
- Marquage des faisceaux de câbles pour faciliter l'identification
- Adapté à de nombreuses applications
- Facile à enfiler
- Non desserrable

Serre-câble RS PRO en nylon blanc, 100 x 2,5 mm

RS code commande : 390-274

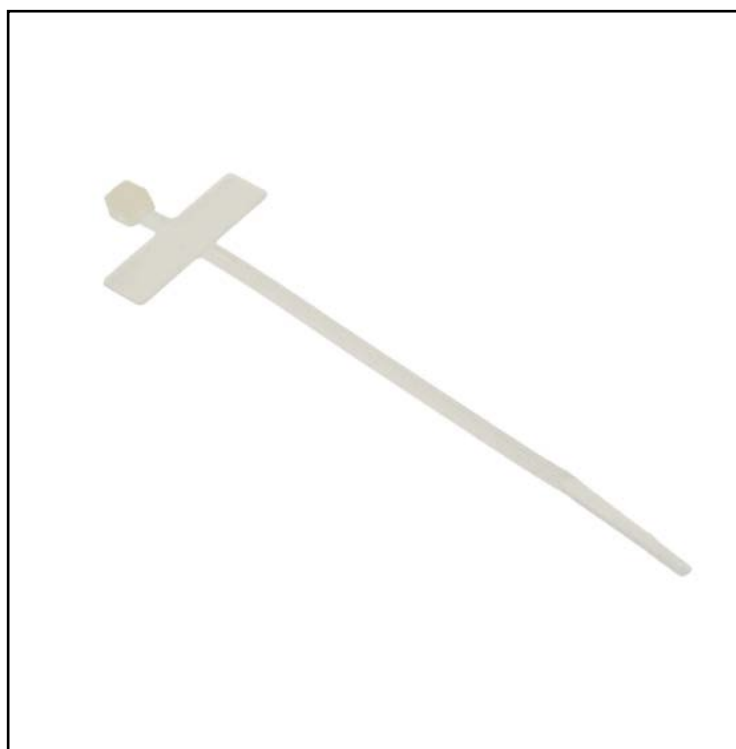

payer un prix élevé.

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

Description du produit

Ce type de nylon est fréquemment utilisé lorsque de hautes résistances mécaniques, une grande rigidité, une bonne stabilité sous la chaleur et/ou une résistance chimique sont nécessaires. Fonctionnant comme des sangles pour garder les câbles bien rangés, ils sont disponibles dans une large gamme de tailles et de longueurs.

Caractéristiques

Type	Non desserrable
Couleur	Blanc
Matériau	Nylon 66
Application	Installation électrique Electronique Automatisation industrielle Télécommunications Gestion des câbles Maison/bricolage Jardin
Résistant aux	Résistance aux produits chimiques et à la chaleur
Résistant aux UV	Oui
Température d'utilisation minimale	-50°C
Température d'utilisation maximale	85 °C
Comportement au feu	Ignifuges
Quantité	100

Spécifications mécaniques

Largeur	2.5 mm
Résistance à la traction	78,4N
Résistance maximale de l'ensemble	23mm

Homologations

Normes Met	Conforme à la directive UL94 V-2, cURus, ABS, RoHS
------------	--

