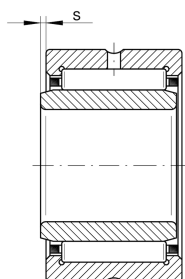
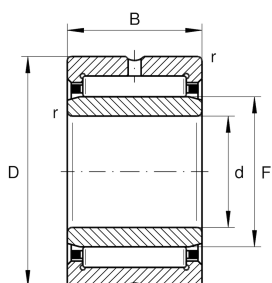
**NA6906-XL** **Roulement à aiguilles**

Roulement à aiguilles NA69..-XL, à 1 rangée,
avec bague intérieure, bague extérieure avec
2 bords

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

Cage	Norme
revêtement	Sans

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D	47 mm	Diamètre extérieur
B	30 mm	Largeur
C _r	49.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	71.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	13.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	12.600 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.300 1/min	Vitesse de base
m	185,6 g	Poids

Dimensions

F	35 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1 mm	Déplacement axial



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement