

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** PHILIPS

**Leverandørens adresse:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Modelidentifikation:** 9290024938

## Lyskildetype:

|                                                             |       |                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED   | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | DLS                           |
| Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)                | GU5.3 |                                                          |                               |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS  | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej                           |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej   | Kolbe:                                                   | -                             |
| Højluminanslyskilde:                                        | Nej   |                                                          |                               |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej   | Dæmpbar:                                                 | Kun med specifikke lysdæmpere |


## Produktparametre

| Parametre                                                                                                                                         | Værdi                   | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                              |             |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                                   | 8                       | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | F           |
| Nyttelysstrøm ( $\phi$ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°) | 621 i Smal kegle (90 °) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2200...2700 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                                | 7,5                     | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | 0,00        |
| Netværksstandbyeffect ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                     | -                       | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet                                                                              | 90          |


|                                                                                                |        |       |                                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                |        |       | af CRI-værdier, der kan indstilles                                               |                           |
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde  | 46    | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning     | Se billede på sidste side |
|                                                                                                | Bredde | 51    |                                                                                  |                           |
|                                                                                                | Dybde  | 51    |                                                                                  |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                  |        | Ja    | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                                   | 50                        |
|                                                                                                |        |       | Farvekoordinater (x og y)                                                        | 0,457<br>0,408            |
| <b>Parametre for retningsbestemte netspændingslys kilder:</b>                                  |        |       |                                                                                  |                           |
| Maksimal lysstyrke (cd)                                                                        |        | 1 100 | Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges | 36                        |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lys kilder:</b>                                                  |        |       |                                                                                  |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                 |        | 0     | Overlevelseshæft                                                                 | 0,90                      |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                |        | 0,96  |                                                                                  |                           |

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

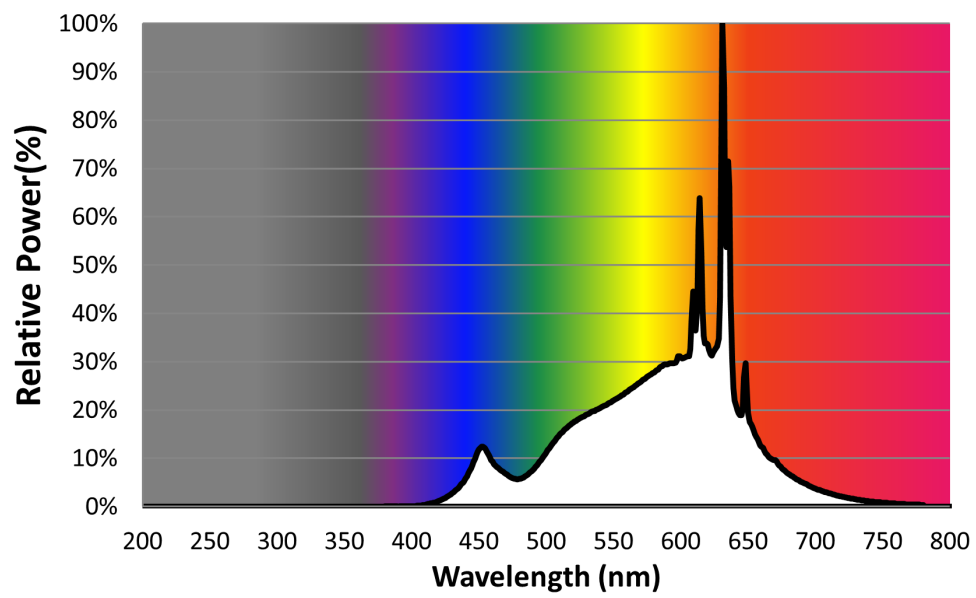

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2021

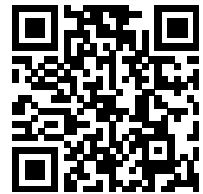

**EPREL-registreringsnummer:** 453186

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/453186>

**Leverandør:** Signify Netherlands B.V. (Fabrikant)

**Websted:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Kundeservice:**

**Navn:** Customer Care Philips

**Websted:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**E-mail:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Telefon:** 00800 744 547 75

**Adresse:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461

5600VB Eindhoven

Nederlandene