

Ø 4 mm-Polklemmen


Ø 4 mm Binding Posts

Polklemme SPK4

Isoliert, mit starrer Ø 4 mm-Buchse zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Ø 3,2 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messing. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M5.


Binding Post SPK4

Insulated, with Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Ø 3.2 mm cross hole for quick wire connection. Brass. The binding post is screwed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
Connection: Threaded bolt M5.

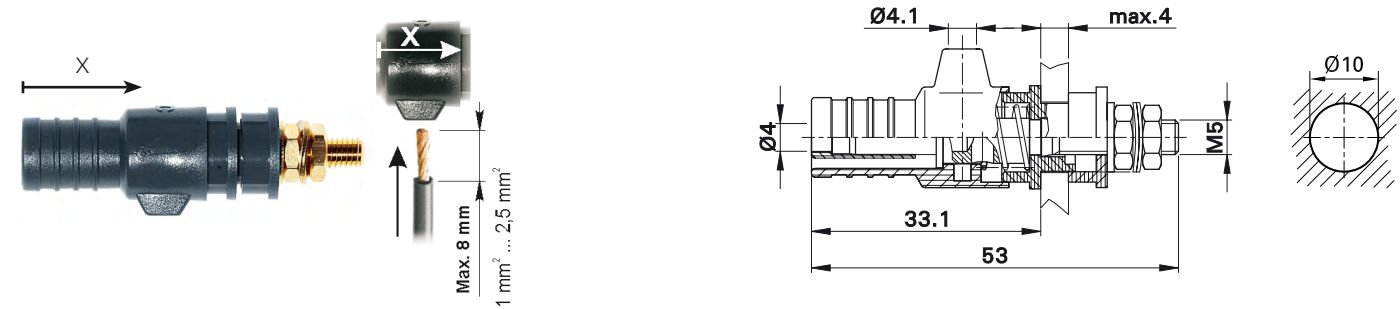

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colors
SPK4	23.0410-*	600 V, CAT II / 32 A	Au	21 22

 Montageanleitung **MA153**
www.multi-contact.com

 Assembly instructions **MA153**
www.multi-contact.com

