



Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckrelais RXM (2 W) Steckrelais RXM (4 W)
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	10 A
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 250 V
Anzugsmoment	< 1 N.m (M3 screw(s))
Befestigung	Durch Schraubbefestigung Schalttafel Aufschnappbar 35 mm symmetrische Hutschiene
Beschriftung	CE
Breite	30 mm
Produktgewicht	0,048 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung, flexibel Kabel mit Kabelende 1 x 0,25-1 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Klemmen mit Schraubklemmung, flexibel Kabel mit Kabelende 2 x 0,25-2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Klemmen mit Schraubklemmung, starr Kabel ohne Kabelende 1 x 0,5-1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Klemmen mit Schraubklemmung, starr Kabel ohne Kabelende 2 x 0,5-2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL Lloyd's
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C


Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------

Socket

Socket with mixed contact terminals and terminal connection

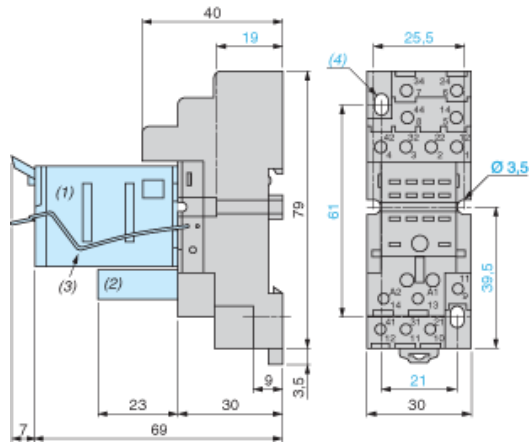

- 1 Relais
- 2 Sicherheitsmodul
- 3 Befestigungsklammer