 


Taille miniature

Miniature mâle

T° 200°C (maxi 250°C)




1260K
 1260J
 1260T
 1260S
 1260N

Thermocouple type

K
 J
 T
 S
 N

Miniature femelle


T° 200°C (maxi 250°C)

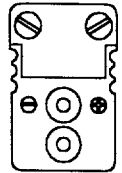

1210K
 1210J
 1210T
 1210S
 1210N

Miniature mâle Haute T°

 T° 420°C (maxi 540°C)




1360K RS3706701
 1360J
 1360T
 1360S RS3706717
 1360N

Thermocouple type

K RS3706723
 J
 T
 S RS3706732
 N

Miniature femelle Haute T°

 
T° 420°C (maxi 540°C)



1310K
 1310J
 1310T
 1310S
 1310N

Serre-câble pour connecteur miniature à 2 broches compensées

 1280



Adaptateur à sertir pour connecteur miniature

1275-000 non percé
 1275-020 ø 0,5mm
 1275-040 ø 1mm
 1275-062 ø 1,5mm



FC116-10/98-0