


MERKMALE

- Verwendung als Steuer- und Signalleitung
- DIN 47100 Farbcode
- Grauer FRNC-Außenmantel
- Halogenfrei und Flammwidrig

RS PRO 4-adriges FRNC- Steuerkabel, 0,34 qmm, 100 m, ungeschirmt

RS Best.-Nr.: 534-104

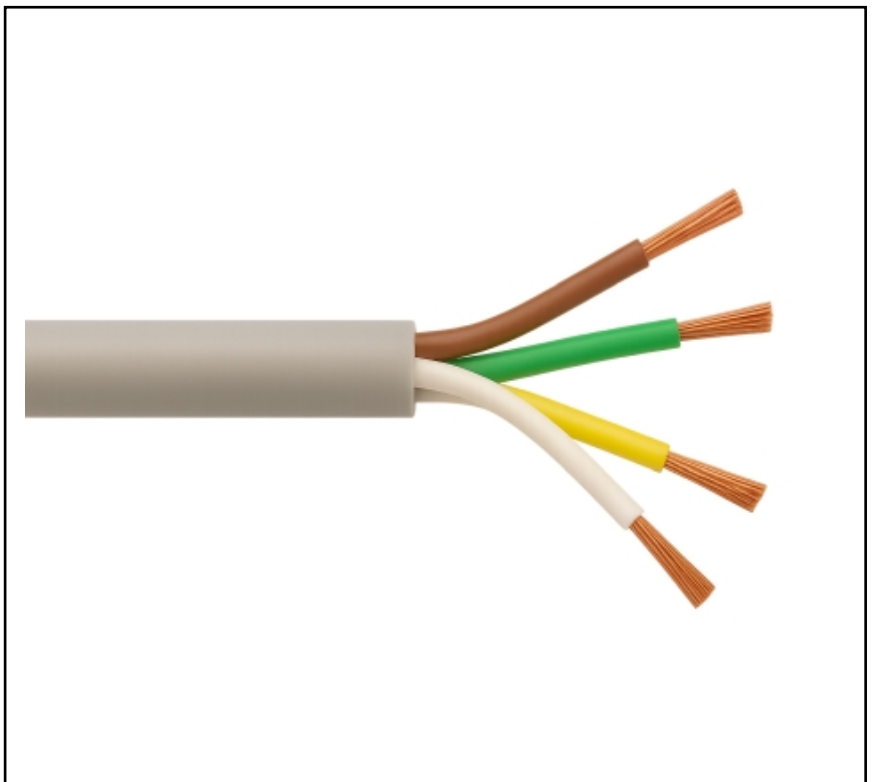

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

FRNC-Steuerkabel von RS sind flexible, halogenfreie Leitungen mit flammwidrigem Außenmantel. Sie verbinden hohe Flexibilität mit erhöhter Sicherheit: Im Brandfall entwickeln sie weder korrosive Gase noch dichten Rauch. Damit sind sie ideal für Steuer- und Signalstromkreise in Gebäuden und Anlagen mit hohen Brandschutzanforderungen.

Allgemeine Spezifikationen

Kabelform	Multicore
Schirmung	ungeschirmt
Aderzahl	4
Querschnitt	0,34 qmm

Mechanische Spezifikationen

Leiter	Cu-Litze, blank
Litzenaufbau	7 x 0,25 mm
Aderisolation	FRNC
Aderdurchmesser	ca. 1,25 mm
Farbcode	DIN 47100
Verseilung	Adern in Lagen
Mantelmaterial	FRNC
Mantelfarbe	Grau
Außendurchmesser	4,6 mm
Biegeradius ruhend	min. 5 x Außendurchmesser
Biegeradius bewegt	min. 10 x Außendurchmesser
Temperaturbereich	-40°C bis +90°C

Elektrische Spezifikationen

Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1200 V
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm x Km bei +20°C

Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------