


 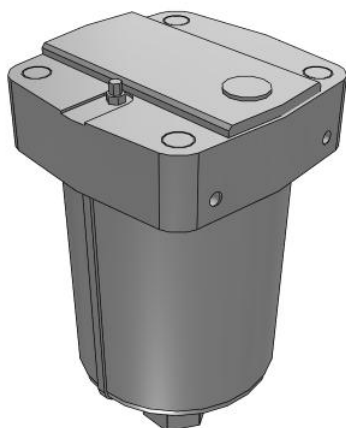


ADH, Purge auto robuste ADH4000-04

Fiche technique

General series information

La série ADH4000 de purge automatique renforcée peut être maintenue sans changer le raccordement préexistant. Elle n'a pas besoin d'alimentation électrique et ne consomme pas d'air. La purge à flotteur permet une purge automatique sans énergie électrique.




Séparateur avec purge automatique

Spécifications standards

Taraudage	Rc (PT)
Accessoire	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.6 MPa
Pression opérationnelle pour vide max.	0.05 à 1.6 MPa
Pression d'épreuve	2.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C (sans eau)
Normes	Pas besoin
Modèle de purge automatique	Modèle à flotteur
Modèle dispositif de purge auto	Normalement ouvert: ouvert en cas de perte de pression
Décharge de purge maxi	400cc/min (pression à 0.7 MPa, pour le cas de l'eau)
Masse	1,2kg (avec fixation: 1,3 kg)
Couleur	Gris clair
Poids	1.200 Kg

Dimensions

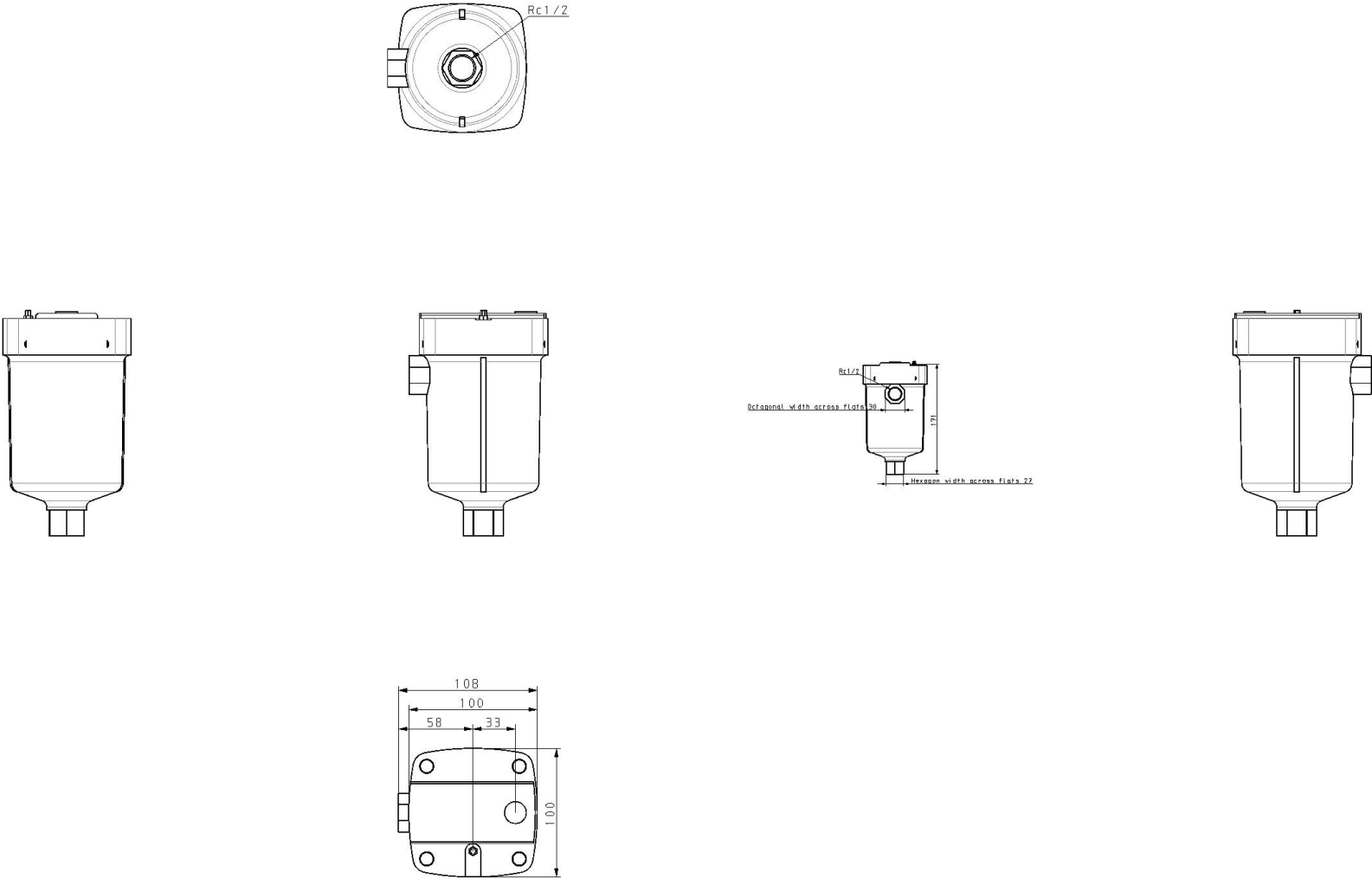

Information supplémentaire

Catalogue

[AD_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ADH_H39EN-A.pdf](#)