



**EHMANN**

# **Universal Steckdosenleiste 3-fach ohne Zuleitung mit Schalter**

Art-Nr.: 0201x00032300



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Ohne Zuleitung

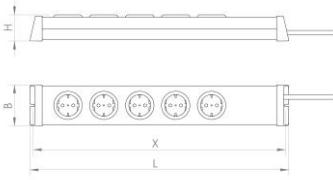
Einfacher Schraubanschluss

Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)



## Universal Steckdosenleiste 3-fach ohne Zuleitung mit Schalter

### Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: ohne Zuleitung Anschlussklemmen: bis 2,5 mm <sup>2</sup> je Pol Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch: < 0,5 W Schutzart: IP20		<input checked="" type="checkbox"/> RoHS 2011/65/EU <input checked="" type="checkbox"/> REACH 1907/2006
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0201x00032300	EAN 4012096024712	VPE 10
		334 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 326 mm Befestigungsmaß