

Vistop™ 32 à 800 A accessoires



227 47



227 99




227 08

Emb. Réf.

Commandes extérieures frontales

Ensemble comprenant : tringlerie, support d'axe, gabarit de perçage autocollant, accessoires de fixation dont un joint qui assure le maintien de l'IP de l'enveloppe jusqu'à IP 55 et dispositif de verrouillage empêchant l'ouverture de la porte circuit fermé

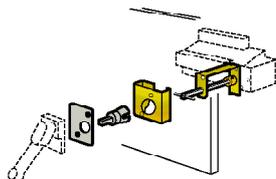

Emb.	Réf.	Description	Distance porte (mm)
1	227 34	Pour Vistop fixation sur rail ou à vis 32 A	46 à 191
1	227 32	63, 100, 125 et 160 A	35 à 470
1	227 36	Pour Vistop fixation à vis 160 et 250 A	35 à 465
1	227 37	400, 630 et 800 A	85 à 465

Contacts auxiliaires de pré coupure et de signalisation

Se fixent côté poignée
Livres avec vis de fixation

Contact O + F

Pour Vistop fixation sur rail ou à vis

Emb.	Réf.	Puissance contact ~	Raccordement (mm)
1	227 03	32, 63, 100, 125 et 160 A 5 A - 250 V	cosse 2,58
1	227 02	Pour Vistop fixation à vis 160, 250, 400, 630 et 800 A 10 A - 250 V	cosse 6,35 ou vis

Contact 2O + 2F

Pour Vistop fixation sur rail ou à vis 32, 63, 100, 125 et 160 A | 5 A - 250 V | cosse 2,58 et 160 A
Pour Vistop fixation à vis 160, 250, 400, 630 et 800 A | 10 A - 250 V | cosse 6,35 ou vis

1	227 08	32, 63, 100, 125 et 160 A 5 A - 250 V	cosse 2,58 et 160 A
1	227 10	Pour Vistop fixation à vis 160, 250, 400, 630 et 800 A 10 A - 250 V	cosse 6,35 ou vis


Cache-bornes transparent, plombable

Se monte indifféremment en amont ou en aval de l'appareil.
A partir de 160 A, Vistop fixation à vis est livré avec 1 cache-bornes amont plombable
Pour Vistop fixation à vis

	3 P	4 P
4	227 47	227 48
4	227 49	227 50
1	227 51	227 52
1	227 53	227 54

160 A
250 A
400 A
630, 800 A

Cotes d'encombrement

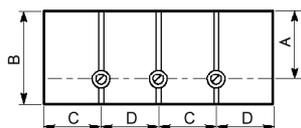


	A	B	C	D
160 A	52	63	33	35
250 A	77	90,5	43	48
400 A	89	126	51	58
630 A	97,8	132,8	72,5	82
800 A	97,8	132,8	72,5	82

Ensemble de 3 cadenas de sûreté

3 numéros de clés différents avec disques de condamnation
Arceau Ø 6, longueur 50 mm

1 **227 99**

interrupteurs 1250 et 1600 A interrupteur-sectionneurs à coupure visible et à déclenchement libre

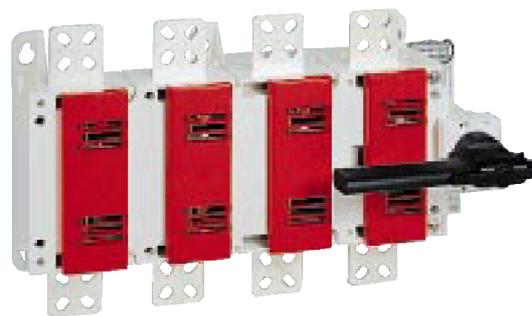

225 81

Emb. Réf.

Interrupteurs-sectionneurs assurant la coupure en charge, ainsi que le sectionnement, avec coupure visible des circuits électriques basse tension Cadenassable avec l'ensemble réf. 227 99
Deux modes de commande possibles sur chaque appareil :

- Manuelle (commande locale)
- A déclenchement (ouverture à distance), par simple adjonction d'une bobine de déclenchement (réf. 227 68/69)

Fixation à vis

Commande frontale

Directe
Extérieure, avec réf. 227 38 à commander séparément (voir ci-dessous)

1	225 80	1250 A avec écran et séparateurs de phases amont (non montés)	3 P
1	225 81	Poignée noire	4 P
1	225 82	1600 A avec écran et séparateurs de phases amont (non montés)	3 P
1	225 83	Poignée noire	4 P

Accessoires

Commande frontale extérieure

Ensemble comportant tringlerie, gabarit de perçage autocollant, accessoire de fixation IP 54

1 **227 38** Pour inter 1250/1600 A (distance porte - platine : 325 à 385 mm)

Écran de protection aval (avec séparateurs de phases)

1 **227 55** Pour inter 1250/1600 A - 3 P

1 **227 56** Pour inter 1250/1600 A - 4 P

Contacts auxiliaires

1 **227 11** Ensemble de 2 contacts auxiliaires OF

Bobine de déclenchement à émission de courant

1 **227 68** 230 V

1 **227 69** 400 V

Dispositifs de montage en armoire XL ou XL-A (profondeur 600 mm) (p. 181)

1 **096 15** **Platine**
Pour inter 1250 et 1600 A
Se fixe directement sur les traverses multifonctions réf. 095 67

1 **096 30** **Plastron**
Métal pour inter 1250 et 1600 A
Hauteur 400 mm

Armoires XL et XL-A (p. 162)