

Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384
Unit	Accessories for trade/industry
Type	Circular saw blades
Status	Ok
Creation date	2011-04-29 egle
Last date modified	2011-11-24 gerold



Assigned Categories

Category Path	OCS / Print Catalogue AC Pro / Circular Sawing / Best for / Top Precision Best for Wood
Leaf-Category	Circular saw blades for plunge and hand-held circular saws
Category Path	OCS / Online Catalogue Bosch AC PRO / Saw Blades & Hole Cutters / Circular Saw Blades
Leaf-Category	Best for Wood Circular Saw Blades
Category Path	OCS / Upselling Online Catalogue Bosch AC PRO / Sawing / Circular Saw Blades
Leaf-Category	Top Precision Best for Wood Circular Saw Blades for Hand-Held Saws

Release

PM responsible	Adrian Spoether
----------------	-----------------

Description

Product line	PRO accessories
Specification	165 x 20 x 1,8 mm, 48
Fits (product links)	• #27298 - GKT 55 GCE

Details

Outer diameter mm	165
-------------------	-----

Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384

Details

Bore size mm	20
Width of cut (b1) mm / Base bl. thickness (b2) mm	1.8/1.3
Number of teeth	48
Tooth shape	ATB
Max. rotation speed (RPM)	11500
Cutting result	4
Hook angle ° α	5
Relief angle ° β	15
Machine category	Plunge and hand-held circular saw

Appropriate for

Matching-Code	<ul style="list-style-type: none"> • Circular sawing Hand-held circular saw Outer diameter 165 mm Bore diameter 20 mm • Circular sawing Plunge and hand-held circular saw Outer diameter 165 mm Bore diameter 20 mm
Materials that can be processed including detail	<ul style="list-style-type: none"> • Wood Chipboard • Wood Acoustic panels • Wood Wood-wool slab • Wood Composites • Wood Softwood • Wood Hard/solid wood • Wood Pressed laminated wood • Wood Plywood panel • Wood MDF board laminated
Materials that can be processed	<ul style="list-style-type: none"> • Wood
Materials that can be processed (Detail)	<ul style="list-style-type: none"> • Chipboard • Acoustic panels • Wood-wool slab • Composites • Softwood • Hard/solid wood • Pressed laminated wood • Plywood panel • MDF board laminated



Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384

Amazon images

Product images packed	• #155177 - 2608642384_bo_pro_p_f_1
Product images unpacked	• #173709 - 2608642384_bo_pro_u_f_1

Leaflets

Leaflet_AT	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_BE	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_CH	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_DE	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_DK	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_ES	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_FI	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_FR	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_GB	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_GR	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_IT	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_NL	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_NO	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_PL	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_PT	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy
Leaflet_SE	• #95599 - 011783_Maschinenbeileger_Benchtopy

Packaging

Depth mm	10
----------	----



Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384

Packaging

Width mm	208
Height mm	239
Gross weight kg	0,310
Net weight kg	0,190

Administrative information

Internal notes from PM	24.11.2011 Freischaltung auf Anweisung von Frau Spohn
SOL Date	2011-10-17
Sales Releases	1224
Sales Releases (Date)	2011-10-17



Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384






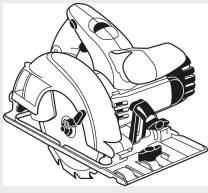
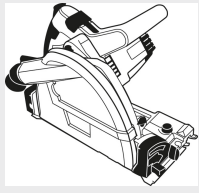
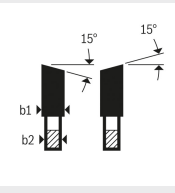
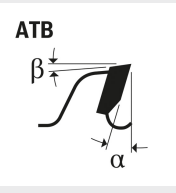






Administrative information

VKORGs (ACE)	<p>0064-Afrika/Mittl. Osten, Ver.Arab.Emir./United Arab Emirates, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Afghanistan/Afghanistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Angola/Angola, 0060-Europa (West), Österreich/Austria, 0062-Asien Pazifik, Australien/Australia, 0060-Europa (Ost), Aserbaidtschan/Aserbaidjan, 0060-Europa (Ost), Bosnien-Herz./Bosnia-Herzegovina, 0060-Europa (West), Belgien/Belgium, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burkina-Faso/Burkina Faso, 0060-Europa (Ost), Bulgarien/Bulgaria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bahrain/Bahrain, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burundi/Burundi, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Benin/Benin, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Brunei Drussal./Brunei, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bhutan/Bhutan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Botsuana/Botswana, 0060-Europa (Ost), Weissrussland/White Russia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Zentralaf. Rep./Central African Rep., 0064-Afrika/Mittl. Osten, Republik Kongo/Congo, 0060-Europa (West), Schweiz/Switzerland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Elfenbeinküste/Ivory Coast, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kamerun/Cameroon, 0060-Europa (West), Zypern/Cyprus, 0060-Europa (Ost), Tschechische Re/Czech Republic, 0060-Europa (West), Deutschland/Germany, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Dschibuti/Djibouti, 0060-Europa (West), Dänemark/Denmark, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Algerien/Algeria, 0060-Europa (Ost), Estland/Estonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ägypten/Egypt, 0064-Afrika/Mittl. Osten, West Sahara/West Sahara, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Eritrea/Eritrea, 0060-Europa (West), Spanien/Spain, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Äthiopien/Ethiopia, 0060-Europa (West), Finnland/Finland, 0060-Europa (West), Frankreich/France, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gabun/Gabon, 0060-Europa (West), United Kingdom/Great Britain, 0060-Europa (Ost), Georgien/Georgia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ghana/Ghana, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gambia/Gambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea/Guinea, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Äquatorialguine/Equatorial Guinea, 0060-Europa (West), Griechenland/Greece, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea-Bissau/Guinea-Bissau, 0060-Europa (Ost), Kroatien/Croatia, 0060-Europa (Ost), Ungarn/Hungary, 0060-Europa (West), Irland/Ireland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Israel/Israel, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Irak/Iraq, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Iran/Iran, 0060-Europa (West), Island/Iceland, 0060-Europa (West), Italien/Italy, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Jordanien/Jordan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kenia/Kenya, 0060-Europa (Ost), Kirgisistan/Kirghizstan, 0062-Asien Pazifik, Südkorea/South Korea, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kuwait/Kuwait, 0060-Europa (Ost), Kasachstan/Kazakhstan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Libanon/Lebanon, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Liberia/Liberia, 0060-Europa (Ost), Litauen/Lithuania, 0060-Europa (West), Luxemburg/Luxemburg, 0060-Europa (Ost), Lettland/Latvia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Libyen/Libya, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Marokko/Morocco, 0060-Europa (Ost), Moldau/Moldavia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Madagaskar/Madagascar, 0060-Europa (Ost), Mazedonien/Macedonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mali/Mali, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mauretanien/Mauritania, 0060-Europa (West), Malta/Malta, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mauritius/Mauritius, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Malawi/Malawi, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mosambik/Mozambique, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Namibia/Namibia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Niger/Niger, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Nigeria/Nigeria, 0060-Europa (West), Niederlande/Netherlands, 0060-Europa (West), Norwegen/Norway, 0062-Asien Pazifik, Neuseeland/New Zealand, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Oman/Oman, 0060-Europa (Ost), Polen/Poland, 0060-Europa (West), Portugal/Portugal, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Katar/Qatar, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Reunion/Reunion, 0060-Europa (Ost), Rumänien/Romania, 0060-Europa (Ost), Serbien und Montenegro/Serbia and Montenegro, 0060-Europa (Ost), Russische Foed./Russia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ruanda/Rwanda, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Saudi-Arabien/Saudi Arabia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Seychellen/Seychelles, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sudan/Sudan, 0060-Europa (West), Schweden/Sweden, 0064-Afrika/Mittl. Osten, St. Helena/St. Helena, 0060-Europa (Ost), Slowenien/Slovenia, 0060-Europa (Ost), Slowakei/Slovakia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sierra Leone/Sierra Leone, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Senegal/Senegal, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Somalia/Somalia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Syrien/Syria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Swasiland/Swaziland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tschad/Chad, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Togo/Togo, 0060-Europa (Ost), Tadschikistan/Tadjikistan, 0060-Europa (Ost), Turkmenistan/Turkmenistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tunesien/Tunisia, 0060-Europa (West), Türkei/Turkey, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tansania/Tanzania, 0060-Europa (Ost), Ukraine/Ukraine, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Uganda/Uganda, 0060-Europa (Ost), Usbekistan/Uzbekistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Jemen/Yemen, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Südafrika/South Africa, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sambia/Zambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Simbabwe/Zimbabwe</p>
e-Works Sheet	Anlage im Zuge des SK KSB 2011 - newCSB fuer PMDB.xls (i. A. Frau Wehlitz) / 21.09.2011 Abgleich mit BB 4580 Top Precision BestForWood packed part1
Page number in catalogue Page number (s)	<ul style="list-style-type: none"> • 23 • 14

Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384



 
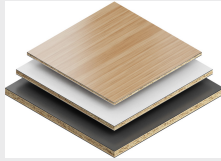

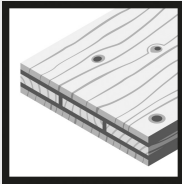
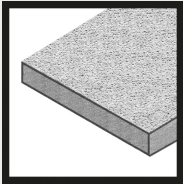
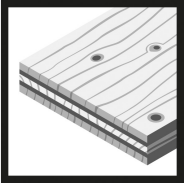
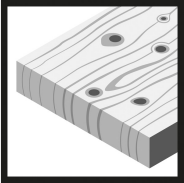
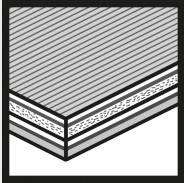
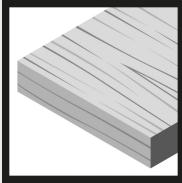

Linked digital objects

<p>Product picture, non-packaged (Print)</p>  <p>2608642384_unverpackt Object ID: #90060</p>	<p>Product image, packaged</p>  <p>2608642384_bo_pro_p_f_1 Object ID: #155177</p>	<p>Product image, non-packaged</p>  <p>2608642384_bo_pro_u_f_1 Object ID: #173709</p>	<p>Subbrand</p>  <p>udi1036_line Object ID: #107072</p>	<p>Subbrand</p>  <p>TOP-Precision Object ID: #71414</p>
<p>Icons</p>  <p>pks4688 Object ID: #97810</p>	<p>Icons</p>  <p>pks4689 Object ID: #158261</p>	<p>Dimensional drawings</p>  <p>Dim_Picto_Teethprofile- Object ID: #357063</p>	<p>Dimensional drawings</p>  <p>Dim_Picto_Tooth_posit- Object ID: #357104</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>E-dealers support Object ID: #98198</p>
<p>Other digital objects</p>  <p>012098-002 KSB Object ID: #99155</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>012098-002 Infoguide Object ID: #99165</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>012098-006 Topplakat Object ID: #99575</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>Best-for-Wood Object ID: #71413</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>Leaflet KSB Top Object ID: #93231</p>

Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384

Linked digital objects

<p>Other digital objects</p>  <p>KSB_Imagefilm_2012 Object ID: #99721</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>Leaflet KSB Top Object ID: #95600</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>012098-010_KSB_Seg- Object ID: #97651</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>012098-002 KSB Object ID: #99177</p>	<p>Other digital objects</p>  <p>111209_BOSCH_Circular Object ID: #98188</p>
<p>Operating Instructions, Western Europe</p> <p>1 609 92A 7D6_2112 Object ID: #375856</p>	<p>Operating Instructions, Eastern Europe</p> <p>1 609 92A 7D6_2112 Object ID: #375856</p>	<p>Operating Instructions, Asia 10</p> <p>1 609 92A 7D6_2112 Object ID: #375856</p>	<p>Material pictograms</p>  <p>pma9230_1 Object ID: #169745</p>	<p>Material pictograms</p>  <p>pma9231_old Object ID: #169747</p>
<p>Material pictograms</p>  <p>pma9229_1 Object ID: #169744</p>	<p>Material pictograms</p>  <p>pma9226_a Object ID: #101930</p>	<p>Material pictograms</p>  <p>Verbundwerkstoff Object ID: #179760</p>	<p>Material pictograms</p>  <p>pma9225_RD_Holz_26- Object ID: #86116</p>	<p>Material pictograms</p>  <p>pma9231_1 Object ID: #169746</p>

CSO selection 1

Order No.	2 608 642 384
EAN-Code	3165140636858

Top Precision Best for Wood circular saw blade

Internal ID	#28376
Master-Order-No.	2 608 642 384

CSO selection 1

Packaging type	Paper / Cardboard / Corrugated board - Packaging, tube, with Euro hole
Pack quantity [Pcs]	1
Minimum order quantity [Pcs]	1
SOL Date	17.10.2011
LU Depth mm	208
LU Width mm	239
LU Height mm	100
LU Volume	4,971
LU Weight kg	3,04
LU GTIN	23165140636852
LU Unit (qty)	10
PAL Depth mm	1200
PAL Width mm	800
PAL Height mm	1070
PAL Volume	1027,2
PAL Weight kg	436,95
PAL Unit (qty)	1350
Paper/Cardboard/Carton (g)	280

