

94-...

# Clés à pipe débouchées 6/6 pans satinées



## Description

Clé à pipe débouchée 6x6 pans conçue pour les (des)serrages puissants.

Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou joncs débordants.

Forgée en acier au chrome vanadium.

Poinçonnage Surface Drive SAM évitant le matage des écrous.

Finition Satinée.

Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.

## Produit conforme aux normes

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 1711-1

ISO 2236


ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 2236

NF ISO 691

## Données techniques

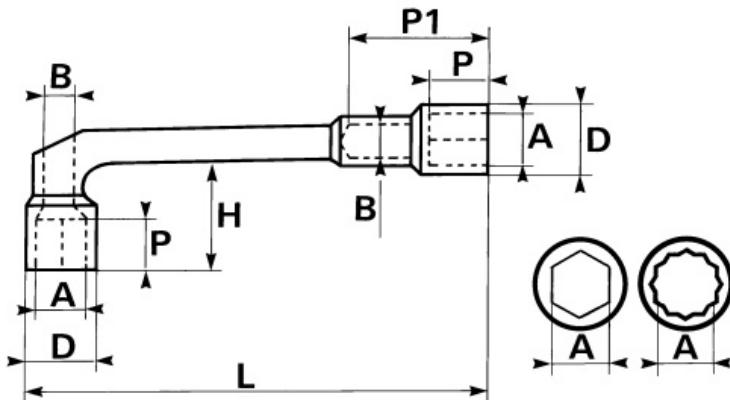

Caractéristiques de l'article référence : 94-5

<b>A (mm)</b>	5	<b>B (mm)</b>	4,5
<b>D (mm)</b>	9	<b>H (mm)</b>	13
<b>L (mm)</b>	86	<b>P (mm)</b>	6
<b>P1 (mm)</b>	15	<b>Poids (g)</b>	25
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-5,5

<b>A (mm)</b>	5,5	<b>B (mm)</b>	4,5
<b>D (mm)</b>	9	<b>H (mm)</b>	13
<b>L (mm)</b>	86	<b>P (mm)</b>	6
<b>P1 (mm)</b>	15	<b>Poids (g)</b>	25
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-6

<b>A (mm)</b>	6	<b>B (mm)</b>	5,5
<b>D (mm)</b>	11	<b>H (mm)</b>	17
<b>L (mm)</b>	97	<b>P (mm)</b>	8
<b>P1 (mm)</b>	23	<b>Poids (g)</b>	30
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-7

<b>A (mm)</b>	7	<b>B (mm)</b>	5,5
<b>D (mm)</b>	11	<b>H (mm)</b>	17
<b>L (mm)</b>	97	<b>P (mm)</b>	8
<b>P1 (mm)</b>	23	<b>Poids (g)</b>	35
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-8

<b>A (mm)</b>	8	<b>B (mm)</b>	6,5
<b>D (mm)</b>	14	<b>H (mm)</b>	22
<b>L (mm)</b>	119	<b>P (mm)</b>	10
<b>P1 (mm)</b>	28	<b>Poids (g)</b>	50
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-9

<b>A (mm)</b>	9	<b>B (mm)</b>	6,5
<b>D (mm)</b>	14	<b>H (mm)</b>	22
<b>L (mm)</b>	119	<b>P (mm)</b>	10
<b>P1 (mm)</b>	28	<b>Poids (g)</b>	55
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-10

<b>A (mm)</b>	10	<b>B (mm)</b>	8
<b>D (mm)</b>	16	<b>H (mm)</b>	25
<b>L (mm)</b>	133	<b>P (mm)</b>	11
<b>P1 (mm)</b>	34	<b>Poids (g)</b>	100
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-11

<b>A (mm)</b>	11	<b>B (mm)</b>	8
<b>D (mm)</b>	16	<b>H (mm)</b>	25
<b>L (mm)</b>	133	<b>P (mm)</b>	11
<b>P1 (mm)</b>	34	<b>Poids (g)</b>	100
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		



## Caractéristiques de l'article référence : 94-12

<b>A (mm)</b>	12	<b>B (mm)</b>	9
<b>D (mm)</b>	18,5	<b>H (mm)</b>	30
<b>L (mm)</b>	144	<b>P (mm)</b>	13
<b>P1 (mm)</b>	36	<b>Poids (g)</b>	120
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-13

<b>A (mm)</b>	13	<b>B (mm)</b>	9
<b>D (mm)</b>	18,5	<b>H (mm)</b>	30
<b>L (mm)</b>	144	<b>P (mm)</b>	13
<b>P1 (mm)</b>	36	<b>Poids (g)</b>	120
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-14

<b>A (mm)</b>	14	<b>B (mm)</b>	9,5
<b>D (mm)</b>	21	<b>H (mm)</b>	34
<b>L (mm)</b>	165	<b>P (mm)</b>	15
<b>P1 (mm)</b>	43	<b>Poids (g)</b>	185
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-15

<b>A (mm)</b>	15	<b>B (mm)</b>	9,5
<b>D (mm)</b>	21	<b>H (mm)</b>	34
<b>L (mm)</b>	165	<b>P (mm)</b>	15
<b>P1 (mm)</b>	43	<b>Poids (g)</b>	185
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : 94-16

<b>A (mm)</b>	16	<b>B (mm)</b>	11,5
<b>D (mm)</b>	24	<b>H (mm)</b>	38
<b>L (mm)</b>	187	<b>P (mm)</b>	17
<b>P1 (mm)</b>	52	<b>Poids (g)</b>	280



**Garantie**

Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 94-17

<b>A (mm)</b>	17	<b>B (mm)</b>	11,5
<b>D (mm)</b>	24	<b>H (mm)</b>	38
<b>L (mm)</b>	187	<b>P (mm)</b>	17
<b>P1 (mm)</b>	52	<b>Poids (g)</b>	280
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-18

<b>A (mm)</b>	18	<b>B (mm)</b>	14
<b>D (mm)</b>	26,5	<b>H (mm)</b>	45
<b>L (mm)</b>	198	<b>P (mm)</b>	20
<b>P1 (mm)</b>	57	<b>Poids (g)</b>	355
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-19

<b>A (mm)</b>	19	<b>B (mm)</b>	14
<b>D (mm)</b>	26,5	<b>H (mm)</b>	45
<b>L (mm)</b>	198	<b>P (mm)</b>	20
<b>P1 (mm)</b>	57	<b>Poids (g)</b>	355
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-20

<b>A (mm)</b>	20	<b>B (mm)</b>	15
<b>D (mm)</b>	29	<b>H (mm)</b>	48
<b>L (mm)</b>	210	<b>P (mm)</b>	22
<b>P1 (mm)</b>	60	<b>Poids (g)</b>	400
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-21

<b>A (mm)</b>	21	<b>B (mm)</b>	15
<b>D (mm)</b>	29	<b>H (mm)</b>	48



<b>L (mm)</b>	210	<b>P (mm)</b>	22
<b>P1 (mm)</b>	60	<b>Poids (g)</b>	400
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-22

<b>A (mm)</b>	22	<b>B (mm)</b>	17
<b>D (mm)</b>	32	<b>H (mm)</b>	54
<b>L (mm)</b>	231	<b>P (mm)</b>	24
<b>P1 (mm)</b>	66	<b>Poids (g)</b>	540
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-23

<b>A (mm)</b>	23	<b>B (mm)</b>	17
<b>D (mm)</b>	32	<b>H (mm)</b>	54
<b>L (mm)</b>	231	<b>P (mm)</b>	24
<b>P1 (mm)</b>	66	<b>Poids (g)</b>	540
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-24

<b>A (mm)</b>	24	<b>B (mm)</b>	17
<b>D (mm)</b>	34	<b>H (mm)</b>	57
<b>L (mm)</b>	237	<b>P (mm)</b>	26
<b>P1 (mm)</b>	66	<b>Poids (g)</b>	580
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-25

<b>A (mm)</b>	25	<b>B (mm)</b>	17
<b>D (mm)</b>	34	<b>H (mm)</b>	57
<b>L (mm)</b>	237	<b>P (mm)</b>	26
<b>P1 (mm)</b>	66	<b>Poids (g)</b>	570
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-26



<b>A (mm)</b>	26	<b>B (mm)</b>	21
<b>D (mm)</b>	36,5	<b>H (mm)</b>	60
<b>L (mm)</b>	258	<b>P (mm)</b>	28
<b>P1 (mm)</b>	74	<b>Poids (g)</b>	770
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-27

<b>A (mm)</b>	27	<b>B (mm)</b>	21
<b>D (mm)</b>	36,5	<b>H (mm)</b>	60
<b>L (mm)</b>	258	<b>P (mm)</b>	28
<b>P1 (mm)</b>	74	<b>Poids (g)</b>	770
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-28

<b>A (mm)</b>	28	<b>B (mm)</b>	21
<b>D (mm)</b>	39,5	<b>H (mm)</b>	62
<b>L (mm)</b>	268	<b>P (mm)</b>	30
<b>P1 (mm)</b>	76	<b>Poids (g)</b>	860
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-29

<b>A (mm)</b>	29	<b>B (mm)</b>	21
<b>D (mm)</b>	39,5	<b>H (mm)</b>	62
<b>L (mm)</b>	268	<b>P (mm)</b>	30
<b>P1 (mm)</b>	76	<b>Poids (g)</b>	860
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-30

<b>A (mm)</b>	30	<b>B (mm)</b>	24
<b>D (mm)</b>	41	<b>H (mm)</b>	66
<b>L (mm)</b>	292	<b>P (mm)</b>	31,5
<b>P1 (mm)</b>	83	<b>Poids (g)</b>	1220
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		



Caractéristiques de l'article référence : 94-31

<b>A (mm)</b>	31	<b>B (mm)</b>	24
<b>D (mm)</b>	41	<b>H (mm)</b>	66
<b>L (mm)</b>	292	<b>P (mm)</b>	31,5
<b>P1 (mm)</b>	83	<b>Poids (g)</b>	1220
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 94-32

<b>A (mm)</b>	32	<b>B (mm)</b>	24
<b>D (mm)</b>	44	<b>H (mm)</b>	68
<b>L (mm)</b>	308	<b>P (mm)</b>	33
<b>P1 (mm)</b>	83	<b>Poids (g)</b>	1230
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispesSAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outilage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)